


Pärmregister A4 5-del färgade flikar och försättsblad PP

Artikelnummer	673027	Antal per säljhet	25 St
Färg	Flerfärgad	EAN per säljhet	4005546657011
Antal per frp	styck	Bruttovikt per säljhet	1367.65 G
EAN per basenhet	4005546657004	Ursprungsland	DE

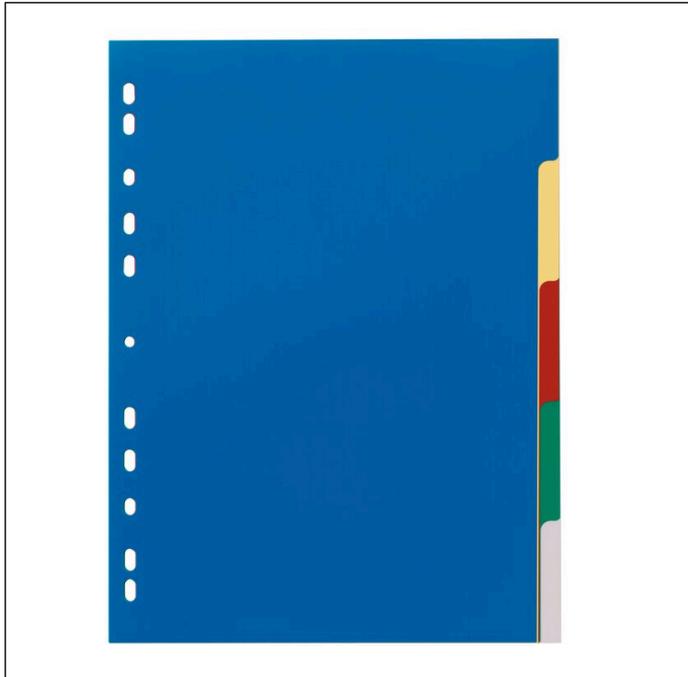

Logotyper och priser



Produktbeskrivning

- Register med färgflikar för visuell sortering och täckblad för innehållsförteckning
- Flicktryck: blankt
- Delning / blad: 5
- Flickbredd: 10 mm
- Universelhålat
- Av PP
- Skrivbart täckblad för professionell uppmärkning med DURAPRINT®
- För format: helt täckande för stående A4
- Mått: 297 x 210/220 mm

Pärmregister A4 5-del färgade flikar och försättsblad PP

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	220
Utvändig höjd (mm)	298
Format / passar format	A4
Format	Stående
Varumärke	DURABLE
Höjd, inner (mm)	298
Bredd, inner (mm)	210
Typ av register	Färgat register
Registerindelning, antal blad	5-delat
Tryck på flikarna	Otryckt
Typ av registerflik	Färgad
Fönster med utbytbara etiketter	Nej
Tryckt försättsblad	1- 5
Hållavstånd	Universalhållning
Registerbladet täcker	Heltäckande
Materialets tjocklek	12 my
Ursprungsland	Tyskland
Typ av etikett	DURAPRINT®