

# 照光エレメント

45-320.1J16

販売事業者  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-320.1J...>

お客様の製品:



## 45-320.1J16 照光エレメント

読み込み中...

### 取付け

コンポーネント 取付けタイプ: フロントマウント

### 操作・表示部分

照光 色: 青

### 電気的特性

定格電圧: 24 V AC/DC

サージ電圧耐性: 4 kV

Lumi. 輝度: 280 - 710 mcd

### 機械的特性

端子: ねじ端子

端子詳細 1: ソリッド 2 x (1.0 ~ 1.5mm<sup>2</sup>)  
- エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ~ 0.75 mm<sup>2</sup>)

端子詳細 2: 細径撚り線  
- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 0.75 mm<sup>2</sup>)  
- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ~ 1.5 mm<sup>2</sup>)  
- 補助接点用AWGケーブル用 2 x (18 ~ 14)

重量: 0.01 kg

### 認証

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明:

照光エレメント, ねじ端子, 青, 24 V AC/DC, フロントマウント

配線図:

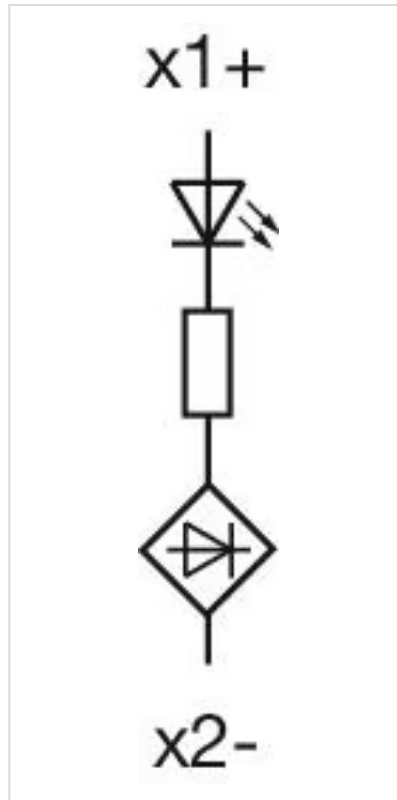

寸法図:

