

**RAD T 100X30/40 ROLLENLAGER RUECKENLOCH-GH
M22 F.12**

Rad Serie T


Radkern aus Spritzguss-Aluminium-Legierung, Beschichtung aus gegossenem Polyurethan 95Sh.A Lagerung abgeschirmte Rillenkugellager, standard Rollenkorblager.
Lagerung: Rollenkorblager.



Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugelrunde
Finish:verzinkt-weiss.

Rueckenloch Gehaeuse fuer Bolzen 10-12 mm Durchm.

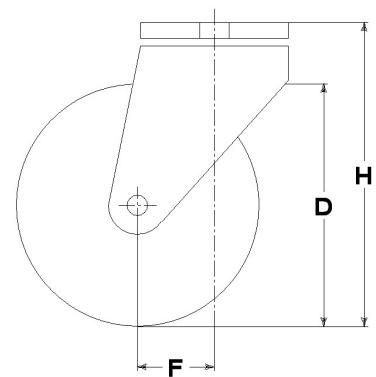

Technische Daten

Raddurchmesser	D	100 mm
Laufbreite	E	30,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	15 mm
Artikelgewicht		0,750 kg
Nabenlänge	L	40 mm
Gesamtbauhöhe	H	128 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M10-12
Ausladung	F	37 mm
Gabelbreite	U	40 mm
Tragfähigkeit		120 kg

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [8305](#)

Ausführung mit Fadenschutz: [26255PFFB](#)

Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf: [26255FRFB](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**