
 
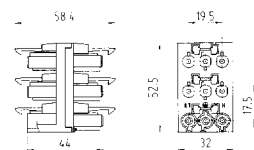
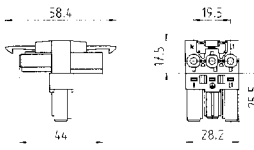


# GST18i 3 pôles 250V, 16 A

avec possibilité de fixation	<b>Coupleur intermédiaire</b> pour jonction directe, p.ex. de luminaire à luminaire		<b>Répartiteur</b> avec verrouillage <b>1 Entrée,</b> Mâle 3 pôles <b>3 Sorties,</b> Femelle 3 pôles		<b>Répartiteur</b> avec verrouillage <b>1 Entrée,</b> Mâle 3 pôles <b>5 Sorties,</b> Femelle 3 pôles		<b>Connecteur en T</b> avec verrouillage <b>1 Entrée,</b> Mâle 3 pôles <b>2 Sorties,</b> Femelle 3 pôles	
	Couleur	Référence	U.C	Référence	U.C	Référence	U.C	Référence
sans possibilité de fixation								
	noir blanc	<b>92.030.4853.1</b> 100 <b>92.030.4853.0</b> 100		<b>92.030.4853.1</b> 100 <b>92.030.4853.0</b> 100		<b>92.030.5353.1</b> 90 <b>92.030.5353.0</b> 90		
	