

440.SLS - Clés mixtes en pouces attachées, SLS solution de travail en hauteur

Description


- Outil équipé d'une solution d'attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle
- La solution câble serti « glissant », choisie et testée par FACOM, préserve l'ergonomie d'utilisation de l'outil
- Clé standard pour toutes les applications courantes
- Haut niveau de performances mécaniques allié à un encombrement réduit respectant les standards aéronautiques
- Tête œil :
- Fourche inclinée à 15°
- Géométrie tête fourche-manche optimisée pour une accessibilité accrue
- Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"5/16
- Présentation : chromée satinée
- Dégagement de l'œil (cote E) conçu pour une meilleure accessibilité aux vis en série ou encastrées
- Œil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou
- Tête œil inclinée à 15°
- Tête fourche :



Normes & certifications : ASME B107.100

Période de garantie : Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans

Dessin technique

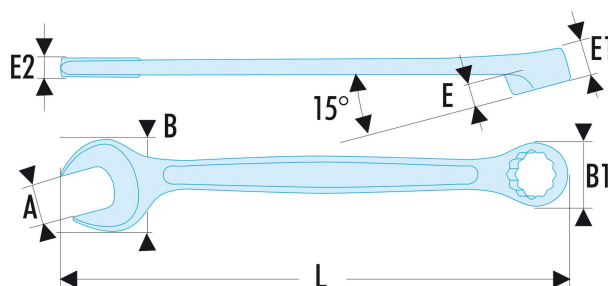

		A (mm)	B1 (mm)	B (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E (mm)	L (mm)
440.1PSLS	[440.1PSLS] Clé mixte en pouces, 1, SLS	1.00	36.40	53.00	14.70	9.90	9.40	274.00

		A (mm)	B1 (mm)	B (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E (mm)	L (mm)
440.1/2SLS	[440.1/2SLS] Clé mixte en pouces, 1/2, SLS		19.30	28.70	8.60	6.10	4.80	170.00
440.1/4SLS	[440.1/4SLS] Clé mixte en pouces, 1/4, SLS		10.00	14.10	6.00	3.80	3.10	115.00
440.11/16SLS	[440.11/16SLS] Clé mixte en pouces, 11/16, SLS		25.30	37.00	10.90	7.60	6.50	202.00
440.11/32SLS	[440.11/32SLS] Clé mixte en pouces, 11/32, SLS		14.20	21.20	7.10	4.70	3.90	138.00
440.13/16SLS	[440.13/16SLS] Clé mixte en pouces, 13/16, SLS		29.50	43.10	12.30	8.60	6.30	224.00
440.15/16SLS	[440.15/16SLS] Clé mixte en pouces, 15/16, SLS		35.00	51.00	14.20	9.70	8.90	267.00
440.1P1/16SLS	[440.1P1/16SLS] Clé mixte en pouces, 1 1/16, SLS		39.20	58.00	15.60	10.40	8.90	295.00
440.1P1/4SLS	[440.1P1/4SLS] Clé mixte en pouces, 1 1/4, SLS		46.10	68.00	18.00	12.50	11.50	355.00
440.1P1/8SLS	[440.1P1/8SLS] Clé mixte en pouces, 1 1/8, SLS		40.60	60.70	16.10	10.70	10.60	305.00
440.1P5/16SLS	[440.1P5/16SLS] Clé mixte en pouces, 1 5/16, SLS		47.00	69.80	18.50	12.80	11.80	380.00
440.3/4SLS	[440.3/4SLS] Clé mixte en pouces, 3/4, SLS		27.80	41.20	11.90	8.30	7.20	216.00
440.3/8SLS	[440.3/8SLS] Clé mixte en pouces, 3/8, SLS		15.00	23.00	7.60	5.20	4.20	145.00
440.5/16SLS	[440.5/16SLS] Clé mixte en pouces, 5/16, SLS		12.80	19.20	6.70	4.70	3.50	133.00
440.5/8SLS	[440.5/8SLS] Clé mixte en pouces, 5/8, SLS		23.90	35.60	10.50	7.30	6.40	195.00
440.7/16SLS	[440.7/16SLS] Clé mixte en pouces, 7/16, SLS		16.90	24.50	8.10	5.50	4.60	155.00
440.7/8SLS	[440.7/8SLS] Clé mixte en pouces, 7/8, SLS		32.30	46.90	13.30	9.00	8.30	248.00

		A (mm)	B1 (mm)	B (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E (mm)	L (mm)
440.9/16SLS	[440.9/16SLS] Clé mixte en pouces, 9/16, SLS		21.10	31.00	9.50	6.40	5.70	180.00