

1478884-2 ✓ 生産可能

AMP-TY

型番: 1478884-2

Cable Tie Mount, Bag

[TE.comを見る>](#)



ワイヤ&ケーブル > ワイヤ&ケーブル アクセサリ > ケーブル タイ マウントおよびアクセサリ



ワイヤ&ケーブル アクセサリのタイプ: ケーブル タイ マウント

実装方法: Bag

特徴

製品のタイプの特徴

ワイヤ&ケーブル アクセサリのタイプ	ケーブル タイ マウント
--------------------	--------------

機械的アタッチメント

取り付けのタイプ	ねじ取り付け
----------	--------

実装の特徴

実装方法	Bag
------	-----

製品コンプライアンス

[コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>](#)

EU RoHS指令2011/65 / EU	除外規定によりRoH指令に適合
EU ELV指令2000/53 / EC	除外規定によりRoH指令に適合
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	閾値を超える物質
EU REACH規則 (EC) No. 1907/2006	ECHAによる現在の候補リスト: 2025年1月 (247) 候補リストの表記: 2024年6月(241) SVHC>しきい値 Pb (3% in Component Part) <small>安全使用宣言品 この製品を扱うときは、飲食、喫煙をしないでください。取り扱い後はよく洗う。 。可能な場合はリサイクルし、取り扱っている場所に該当するすべての政府規制に従って物品を廃棄します。</small>
ハロゲン含有量	BFR/CFR/PVC は非含有、しかし他の材料では Br/Cl が900 ppm 以上含有する事がある。
はんだ処理能力	半田付け工程には該当しません。

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均

質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65/EU (RoHS2) の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CEマークが与えられます。コンポーネントにはCEマークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の附属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁 (ECHA) の「記事中の物質要件に関するガイダンス」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいたSVHCを記載しています。

適合製品



TE製品番号: 1478884-3
METRIC EMC GLAND M20X1.5



TE製品番号: 1478884-1
METRIC EMC GLAND M12X1.5



TE製品番号: 1478884-8
METRIC EMC GLAND M63X1.5



TE製品番号: 1478884-4
METRIC EMC GLAND M25X1.5



TE製品番号: 1478884-5
METRIC EMC GLAND M32X1.5



TE製品番号: 1478884-6
METRIC EMC GLAND M40X1.5

この製品と一緒に購入されている製品



TE製品番号:130446
PIDG RING




TE製品番号:254168-E
MICROS STV 12 9999 188 * 0007 J 3
254168




TE製品番号:53120-1
SOLIS SP SPD 22-16COM22-18MIL6



TE製品番号:6-1676915-7
YR1 0.1% 124K

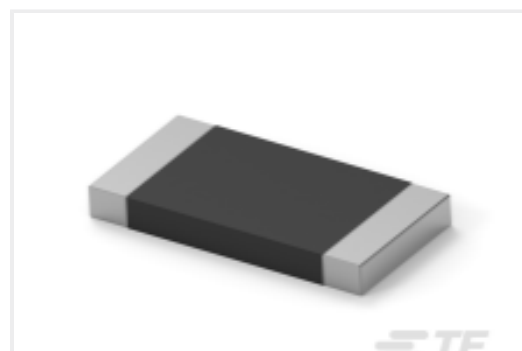


TE製品番号:1-2176421-3
TLRP 2512 2.0W R004 1% 25PPM 4K RL

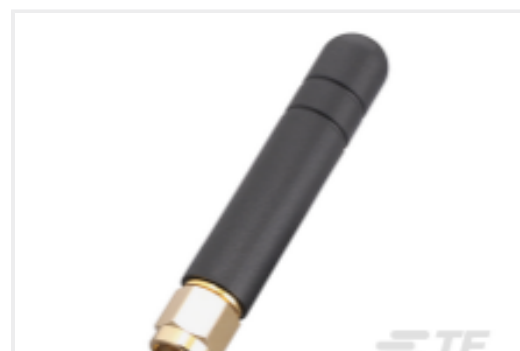

TE製品番号:ANT-450-RHS-SMA
Antenna Short Straight 450-470MHz
SMA



TE製品番号:CSI-SGFB-300-UFFR
SMA to U.FL/MHF1 300mm 1.13 OD

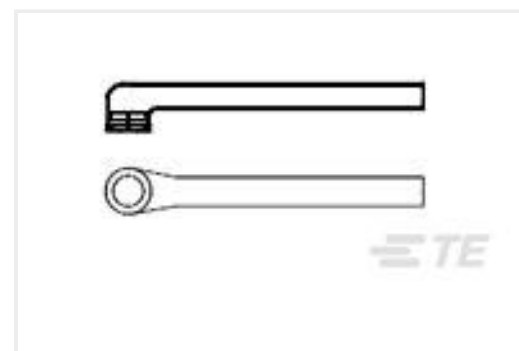

TE製品番号:806878-000
222D232-25-0



書類

製品図面

Metric EMC Gland M16x1.5

英語

CAD ファイル

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_1478884-2_E.2d_dxf.zip](#)

英語

3D モデル

3D

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_1478884-2_E.3d_igs.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_1478884-2_E.3d_stp.zip](#)

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したことになります。

データシート/カタログ ページ

[product-1478884-2.datasheet.pdf](#)

英語