


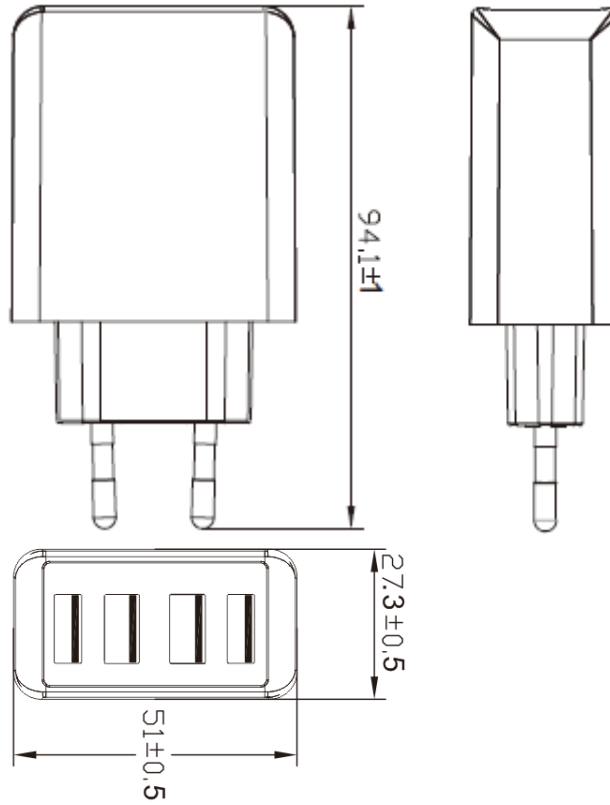

Produktname | *Product name*: Home Charger HC430 / HC430w
 Artikelnummer | *Part Number*: 1001-0107 / 1001-0113
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810505
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DC / 17.08.2020


Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V1	Input voltage updated	02.11.2020	DC
V0	---	24.08.2020	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V38

Zeichnung des AC Netzteils / Drawing of the AC power supply

Technische Daten des AC Netzteils | Technical data of the AC power supply:


Eingangsstecker:	EU-Stecker	<i>Input plug:</i>	<i>EU plug</i>
Eingangsspannung:	110 V - 240 V \pm 10 % AC	<i>Input voltage:</i>	<i>110 V - 240 V \pm10 % AC</i>
Eingangsstrom:	Max. 1,0 A	<i>Input current:</i>	<i>Max. 1.0 A</i>
Eingangswechselstromfrequenz:	60 Hz / 50 Hz	<i>Input AC frequency:</i>	<i>60 Hz / 50 Hz</i>
Ausgangsspannung:	5,0 V \pm 5 % DC stabilisiert	<i>Output voltage:</i>	<i>5.0 V \pm 5 % DC regulated</i>
Ausgangsstrom:	2x 3,0 A = 6,0 A	<i>Output current:</i>	<i>2x 3.0 A = 6.0 A</i>
Ausgangsleistung:	2x 15,0 W = 30,0 W	<i>Output power:</i>	<i>2x 15.0 W = 30.0 W</i>

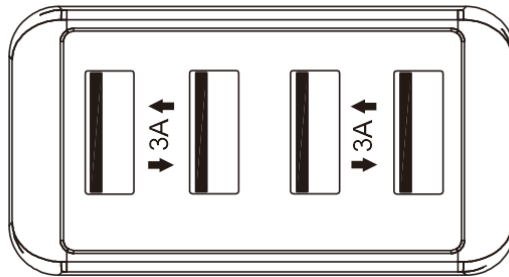

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	85,92 %	<i>Average active efficiency:</i>	<i>85.92 %</i>
Effizienz bei geringer Last (10 %):	85,67 %	<i>Efficiency at low load (10 %):</i>	<i>85.67 %</i>
Leistungsaufnahme bei Null-Last:	0,091 W	<i>No-load power consumption:</i>	<i>0.091 W</i>
Ausgangs-Verbindung:	4x USB Standard Type-A Buchsen	<i>Output connection:</i>	<i>4x USB standard Type-A sockets</i>
Ausgangs-Protokoll:	Smart IC	<i>Output protocol:</i>	<i>Smart IC</i>
Schutzklasse:	II	<i>Protection class:</i>	<i>II</i>
Gehäusematerial:	Kunststoff	<i>Housing material:</i>	<i>Plastic</i>
Gehäusotyp:	Steckergehäuse	<i>Housing type:</i>	<i>Plug-in case</i>
Betriebstemperatur:	-20 °C...30 °C	<i>Operating temperature:</i>	<i>-20 °C...30 °C</i>
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	<i>CE</i>
Gewicht:	ca. 84 g	<i>Weight:</i>	<i>approx. 84 g</i>
Ausgangsschutz:	- Kurzschluss - Überspannung - Überstrom	<i>Output protection:</i>	- Short circuit - Over voltage - Over current
Isolation:	3 kV Eingang/Ausgang	<i>Insulation:</i>	<i>3 kV primary/secondary</i>
Lagertemperatur:	-25 °C...75 °C	<i>Storage temperature:</i>	<i>-25 °C...75 °C</i>
Lieferumfang:	- AC USB Netzteil - Mehrsprachige Bedienungsanleitung	<i>Shipment:</i>	- AC USB power supply - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	<i>Package:</i>	<i>Coloured folding box</i>