


MERKMALE

- Sechskant-Innensechskantschrauben mit Tastkopf gemäß DIN912
- Stahl mit schwarzer Oxidoberfläche
- Lieferung in einem Polypropylengehäuse mit LID mit Klappdeckel

450-teiliger Stahlschraube-/Schraubensatz, M3, M4, M5

RS Best.-Nr. 524-051

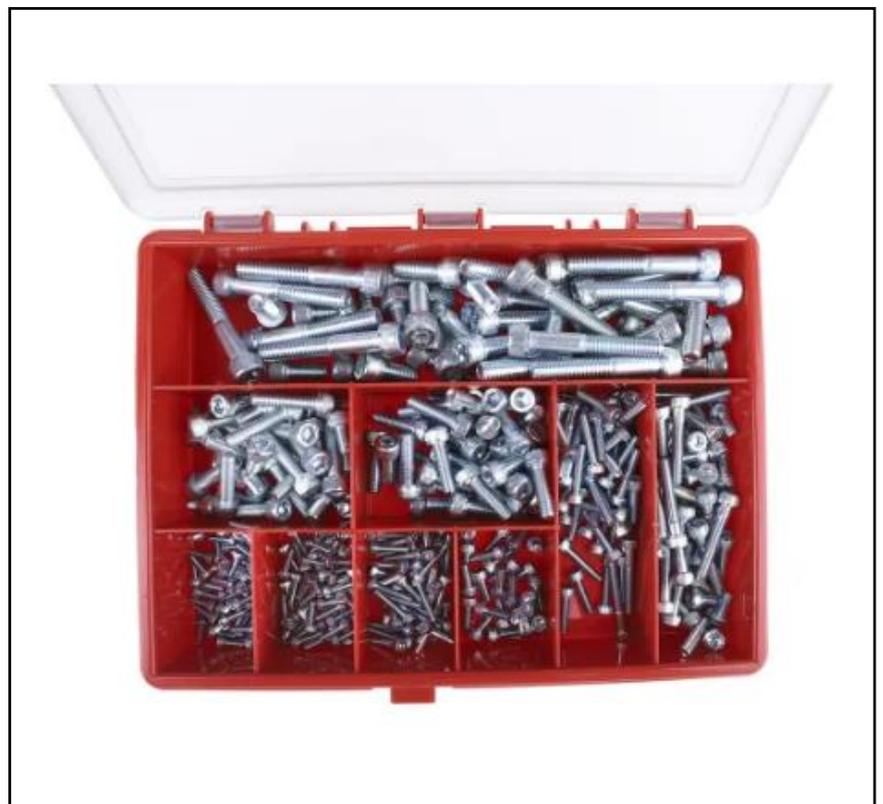

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser Satz hochwertiger metrischer Sechskantkappen- und Innensechskantschrauben der bewährten Marke RS Pro hat einen Sechskantantrieb und eine schwarze Oxidoberfläche. Innensechskantschrauben werden mit einem Allan- oder Innensechskantschlüssel festgezogen, was sie ideal für den Einsatz in Anwendungen macht, bei denen extern Schraubenbefestigungen aufgrund von Platzmangel nicht praktikabel sind. Metrische Kopfschrauben haben einen größeren Kopfdurchmesser als die Schraubenwelle und einen kleineren Durchmesser als die meisten Maschinenschrauben, wodurch sie besser geeignet sind, dünne Materialien wie Blechschutz zu halten und gleichzeitig diskret zu sein.

Allgemeine

Anzahl der Teile	450
Schraub-/Bolzenausführung	Gewindestift
Kopfform	Sechskant-Steckschlüsselkappe
Antriebstyp	Sechskant-Steckschlüssel
Inhalt des Kits	450 Schrauben mit Kappe und Grab-Schraube im Aufbewahrungskasten mit Scharnierdeckel
Anwendungen	Zimmerei, Bau- und Dacharbeiten, Heimwerkeranwendungen, Maschinenanwendungen

Mechanische

Schrauben-/Bolzenlängen	6 mm bis 30 mm
Gewindegröße	M3, M4, M5
Material	Stahl
Oberfläche	Schwarzoxid
Schraube/Schraubenlänge am längsten	30mm
Schraube/Bolzenlänge - Kurztest	6mm
Technische Daten	DIN 916



Kit Contents								
Hexagon Socket Cap Head Screws	L (mm)	Qty						
M3	6	25	12	25	20	25	-	-
M4	6	25	12	25	20	25	-	-
M5	8	25	12	25	20	25	30	25

524-051



- GB** Metric Hexagon Socket Screw Kit
- D** Metrisches Innensechskantschrauben-Sortiment
- F** Kit de vis à 6 pans creux à pas métrique
- I** Corredo di viti ad esagono incassato (metriche)
- E** Conjunto de tornillos métricos de cabeza hexagonal
- DK** Cylinderskruer stål indvendig sekskant sortiment

 M3 x 6mm	 M3 x 12mm	 M4 x 6mm	 M4 x 12mm	 M4 x 20mm	 M5 x 6mm
 M5 x 12mm	 M5 x 20mm	 M3 x 6mm	 M3 x 12mm	 M3 x 20mm	 M4 x 6mm
 M4 x 12mm	 M4 x 20mm	 M5 x 8mm	 M5 x 12mm	 M5 x 20mm	 M5 x 30mm

BS2470