

## Marco empotrado - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - 1689433


Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Marco empotrado RJ45, sencillo, IP20, para insertos de hembras modulares (Keystone), sin tornillos de fijación



### Datos mercantiles

|   |   |
|---|---|
| Unidad de embalaje                        | 5 pcs   |
| Cantidad de pedido mínima                 | 5 pcs   |
| EAN                                       | <br>4 017918 910334 |
| EAN                                       | 4017918910334   |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,290 g   |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099  |
| País de origen                            | Alemania  |
| Clave de venta                            | ABNAGA  |

### Datos técnicos

#### Datos mecánicos

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Número de puestos enchufables | 1          |
| Color                         | gris       |
| Índice de protección          | IP20       |
| Construcción                  | RJ45, IP20 |

#### Condiciones ambientales

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
|---------------------------------|------------------|

#### Datos del material

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Clase de combustibilidad según UL 94 | V0       |
| Material carcasa                     | PA       |
| Material                             | Plástico |
| Profundidad                          | 13,4 mm  |
| Altura                               | 22,5 mm  |

# Marco empotrado - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - 1689433


## Datos técnicos

### Normas y especificaciones


|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Clase de combustibilidad según UL 94 | V0   |
| Environmental Product Compliance     |  |
| China RoHS                           | Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e |
|                                      | Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales       |

## Dibujos

Esquema de dimensiones

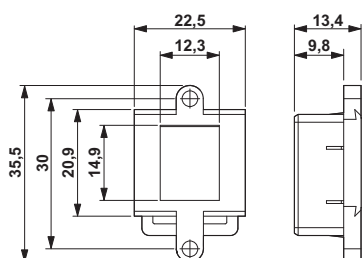

Esquema de dimensiones

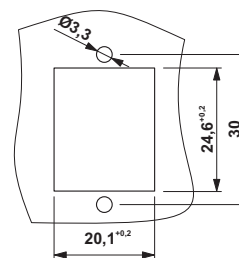

Marco empotrado RJ45, IP20

Corte de montaje

## Contenido del set

Marco empotrado - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - 1689433



Marco empotrado RJ45, sencillo, IP20, para insertos de hembras modulares (Keystone), sin tornillos de fijación

## Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

## Detalles de homologaciones

## Marco empotrado - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - 1689433

### Homologaciones

EAC



B.01742