


GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX® TAMPER RESISTANT

322 STX

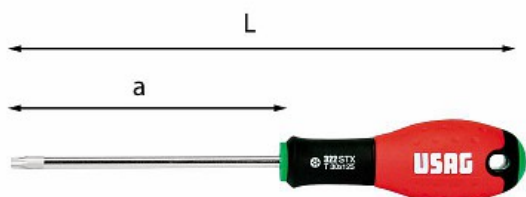

- Impugnatura ergonomica bimatereale
- Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata

Dettagli famiglia

Codice	n°xa	L mm	Misura impugnatura
U03220086	T10x75	175	M2
U03220087	T15x75	185	M2
U03220088	T20x100	210	M2
U03220089	T25x100	210	M3
U03220090	T27x100	230	M3
U03220091	T30x125	230	M4
U03220092	T40x125	250	M4

Serie / Configurazioni

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

 
Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



322 STX/S7 - Serie di 7 giraviti con impronta TORX® Tamper Resistant



519 M 322STX - Modulo in spugna bicolore assortito (6 pz)



519/322STX - Modulo in termoformato assortito (6 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000