




## WS81110 [🔗](#)

### Rondelle-arbre

Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet,  
combinaison de K811, GS, WS

## Information technique

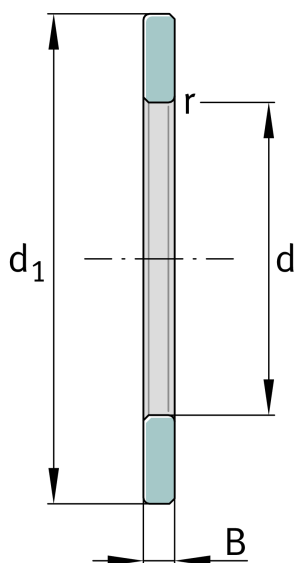

### dimensions principale & données de performance

|                |        |                              |
|----------------|--------|------------------------------|
| d              | 50 mm  | Alésage                      |
| d <sub>1</sub> | 70 mm  | Diamètre joint rondèle arbre |
| B              | 4 mm   | Height shaft washer          |
| ≈m             | 55,2 g | Poids                        |

### Cotes de montage

|                  |        |                           |
|------------------|--------|---------------------------|
| r <sub>min</sub> | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
|------------------|--------|---------------------------|