

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Métal - plaque de finition 2 postes - effet Perle Noire support noir

S912704

**Statut commercial: Commercialisé**

### Principales

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gamme                         | Odace   |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition  |
| Design                        | Odace Métal   |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical   |
| Entraxe                       | 71 mm   |
| Nuance de la couleur          | Enjoliveur : perle noir<br>Support enjoliveur : noir (RAL 9005) |
| Type d'emballage              | Emballage carton  |
| Conditions d'utilisation      | Intérieur   |
| Type de cadre                 | Double  |
| Nombre de postes              | 2 postes  |

### Complémentaires

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Montage de l'appareil           | Affleurant   |
| Mode de fixation                | Clipsable  |
| Finition de la surface          | Mat  |
| Traitement de surface           | Peint  |
| Matière                         | Zamak  |
| Hauteur                         | 88,7 mm  |
| Largeur                         | 159,7 mm   |
| Profondeur                      | 11 mm  |
| Tenue aux chocs IK              | IK04   |
| Degré de protection IP          | IP21 D   |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |
| Couleur latérale                | Noir (RAL 9005)  |

### Environnement

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Température ambiante pour le stockage | -5...50 °C |
|---------------------------------------|------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Certifications du produit</b>                      | NF   |
| <b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b> | 5...45 °C  |
| <b>Normes</b>   | NF C 61-314<br>EN 60669-1  |
| <b>Caractéristique d'environnement</b>                | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Type d'emballage 1</b>             | PCE      |
| <b>Nombre d'unité par paquet</b>      | 1        |
| <b>Hauteur de l'emballage 1</b>       | 1,2 cm   |
| <b>Largeur de l'emballage 1</b>       | 8,7 cm   |
| <b>Longueur de l'emballage 1</b>      | 15,8 cm  |
| <b>Poids de l'emballage (Kg)</b>      | 113 g    |
| <b>Type d'emballage 2</b>             | BB1      |
| <b>Nb produits dans l'emballage 2</b> | 10       |
| <b>Hauteur de l'emballage 2</b>       | 12 cm    |
| <b>Largeur de l'emballage 2</b>       | 16,5 cm  |
| <b>Longueur de l'emballage 2</b>      | 19 cm    |
| <b>Poids de l'emballage 2</b>         | 1,219 kg |
| <b>Type d'emballage 3</b>             | S03      |
| <b>Nb produits dans l'emballage 3</b> | 40       |
| <b>Hauteur de l'emballage 3</b>       | 30 cm    |
| <b>Largeur de l'emballage 3</b>       | 30 cm    |
| <b>Longueur de l'emballage 3</b>      | 40 cm    |
| <b>Poids de l'emballage 3</b>         | 5,317 kg |

## Garantie contractuelle

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Garantie (en mois)</b> | 18 |
|---------------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total **1**

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

### **Use Better**

#### **Matières et Substances**

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé **82 %**

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)**

Régulation REACh [Déclaration REACh](#)

### **Use Again**

#### **Réemballer et réusiner**


Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Non**

Technical Illustration

**Dimensions**

---

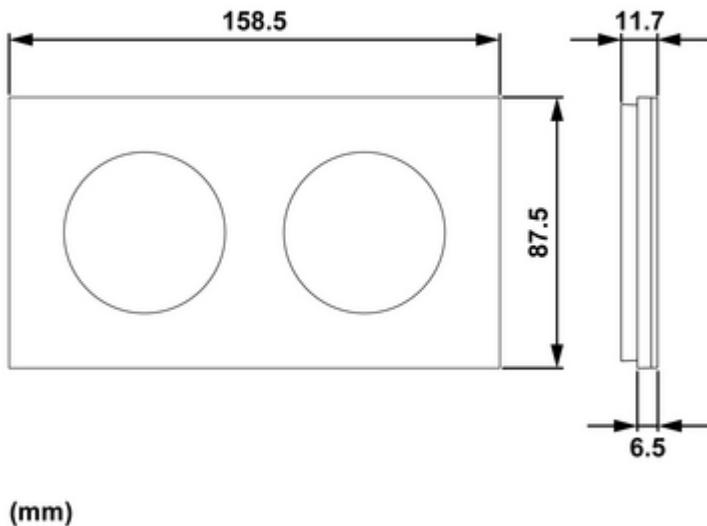

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

### Caractéristiques techniques

#### Odace



Installation simplifiée



Design afferulant et minimaliste



Système de régulation pour un ajustement parfait au mur



Plaque multiposte pour une pose en horizontale ou verticale



Disponible en plusieurs couleurs/finitions




Design iconique du rond dans le carré

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---

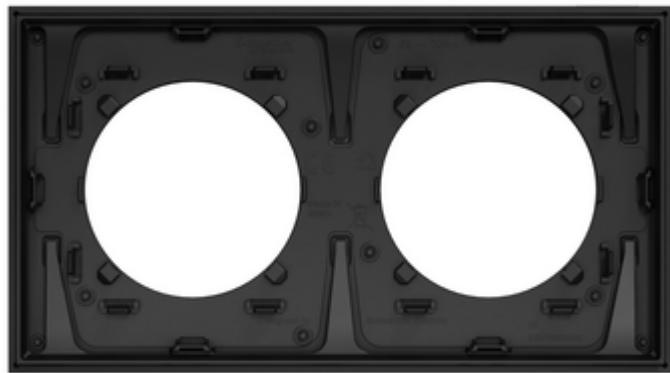


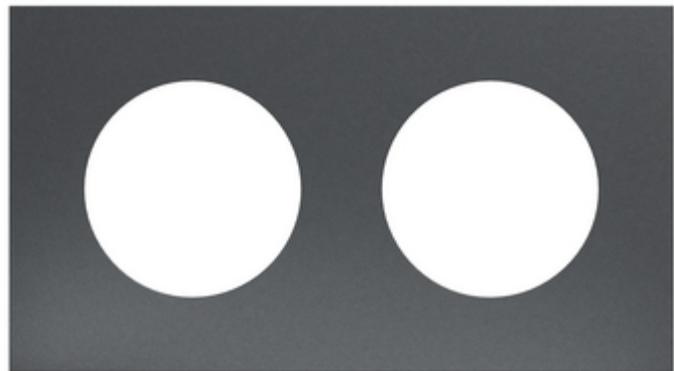






Image of product in real life situation

 