


Steckdosenleisten PROFiversal

Diese Profi-Steckdosenleiste ist speziell für den Einsatz in Daten- und Netzwerkschränken konzipiert.

Features:

- Konzipiert für den Einsatz in Schaltschränken Daten- und Netzwerkschränken, Audio- und Videoanlagen, Bürourgebungen
- Bauhöhe = 1 HE
- Nutzungsoptimiert, 45° gedrehte Steckdosenöpfe, Topfabstand 44,45 mm = 1 HE
- Gehäuse aus hochwertigem Aluminium, anschraubbar
- Universelle Befestigungsmöglichkeit durch drehbare Befestigungswinkel (im Lieferumfang enthalten)
- Schutzkontaktsystem nach deutscher Norm VDE, CEE7/III und nach belgisch-französischer Norm UTE, CEE7/V lieferbar
- mit erhöhtem Berührungsschutz
- Wiederanschließbare Ausführungen
- Anschlussleitung H 05 VV-F 3G1,5 mm², Länge 2 m,
- angespritzter Winkelstecker mit zwei Schutzkontaktsystemen nach Norm CEE7/VII
- Hoher Qualitätsstandard und geringe Leistungsverluste durch massive einteilige Stromschienen und Schutzkontaktbügel
- Funktionserweiterungen, lieferbar mit:
 - Master-Slave-Funktion
 - Geräteschutz-ÜberspannungsfILTER
 - Leitungsschutzschalter
 - Fehlerstromschutzschalter
 - LS/DI-Kombination
 - USV-Anwendung
 - zwei getrennten Stromkreisen
- Spezielle PA-Variante für die Musikindustrie verfügbar
- Sondervarianten sind auf Anfrage lieferbar

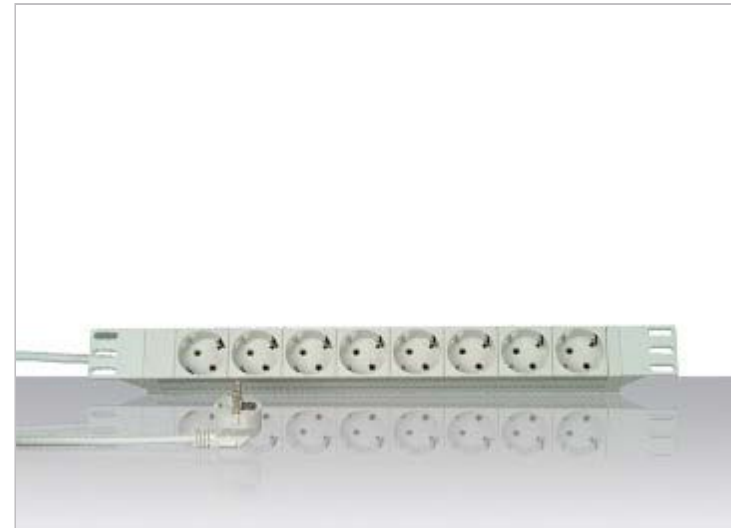



PROFiversal 12fach, VDE, CEE7/III,



PROFiversal 12-fach, mit gedrehten Töpfen, 44,45mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar, 2m Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 16A; 250V~ Länge 671,4mm

Artikel Nr.: 931204016

EAN: 4008224459082

Verpackungseinheit: 1

