 



# 圧カトランスミッタ

## SPTE-V1R-Q4-B-2.5K

部品番号: 571472

FESTO

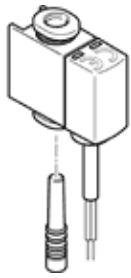

## データシート

特長	値
認証	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	RoHS対応
測定装置	相対圧力
測定方法	ピエゾ抵抗式圧カスイッチ
圧力測定範囲 初期値	0 bar
圧力測定範囲 最終値	-1 bar
過負荷範囲	5 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
流体温度	0 ... 50 ° C
周囲温度	0 ... 50 ° C
精度:FS	3 %FS
繰り返し精度 ± %FS	0.3 %FS
温度係数 ± %FS/K	0.05 %FS/K
アナログ出力	1 - 5 V
上昇時間	1 ms
出力電圧の最低負荷抵抗	15 kOhm
短絡保護	全ての電気配線に適用
使用電圧範囲(DC)	10 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	ケーブル オープンエンド 3芯式
ケーブル長さ	2.5 m
取付方法	アクセサリ
取付方向	任意
接続ポート径	QS-4
質量	35 g
Material housing	強化PA
保護仕様	IP40
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし