


Portalampane e portastarter per lampade fluorescenti - Ambiente asciutto

26.641.2002

G5 Portalampane da incorporare

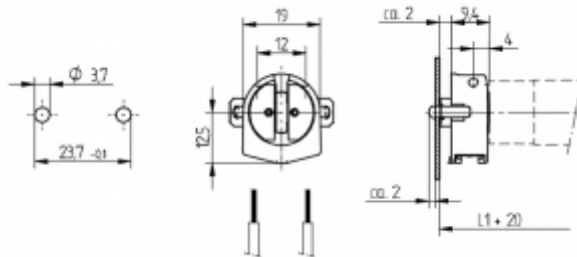

L1 + 20: La misura si riferisce all'impiego di un portalampane senza e di uno con molla a lamina. Nella determinazione definitiva della distanza dei fori si deve di volta in volta tener conto delle dimensioni della lampada e dell'apparecchio di illuminazione.

Colore	Imb.	Peso	Codice
bianco	1000	3 g	26.641.2002.50

Approvazione: in aggiunta cULus (120W / 600V)

Cablaggio: inserimento dei cavi da sotto

Perni ad innesto con molla

Corpo: PC

Rotore: PBT

- Tolleranza nella lunghezza della lampada tramite molla a lamina 2 mm per ogni portalampane con molla.

T 130	Tm110					18 AWG 0,5 - 1,0 mm ²		
-------	-------	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--