


Axiale Ø 4 mm-Stecker

SLS410-L SLS415-L SLS425-L




In-line Ø 4 mm Plugs

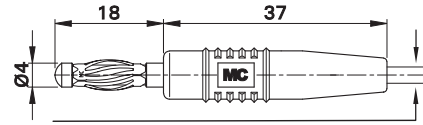

SLS410-L: 1 mm² Max. Ø 3,0 mm
SLS415-L: 1,5 mm² Max. Ø 3,3 mm
SLS425-L: 2,5 mm² Max. Ø 3,8 mm

Fiches Ø 4 mm droites

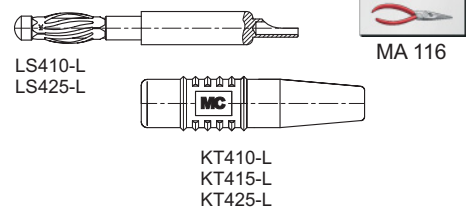



Axiale Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Weiche Isoliertülle. **Lötanschluss.**

In-line Ø 4 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Soft insulator. **Solder connection.**

Fiches à lamelles Ø 4 mm droite, destinées à la confection de cordons de mesure. Manchon isolant souple. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS410-L	22.2646-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 19 A	KT410-L, 22.2170-*/ LS410-L, 22.1011	Au	21 22 23 24 25 26 27 28 29
SLS415-L	22.2647-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 24 A	KT415-L, 22.2180-*/ LS410-L, 22.1011	Au	21 22 23 24 25
SLS425-L	22.2648-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 32 A	KT425-L, 22.2190-*/ LS425-L, 22.1015	Au	21 22 23 24 25 29

L-400

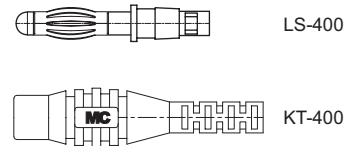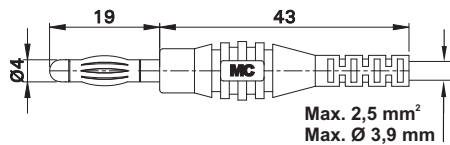



Axialer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

In-line Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. **Solder connection.**

Fiche à lamelles Ø 4 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
L-400	64.9294-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 32 A	KT-400, 64.1015-*/ LS-400, 64.1016	Ni	21 22 23 24 25

L-409

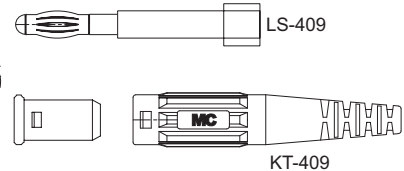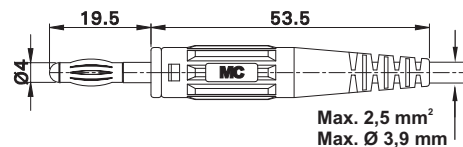

Axialer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Schraubanschluss.**

In-line Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. **Screw connection.**

Fiche à lamelles Ø 4 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à visser.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
L-409	64.9195-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 32 A	KT-409, 64.1000-*/ LS-409, 64.1001	Ni	21 22 23 24 25 26 27 29