


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation unter <http://www.download.phoenixcontact.de>. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

► Auszug aus dem Online-Katalog

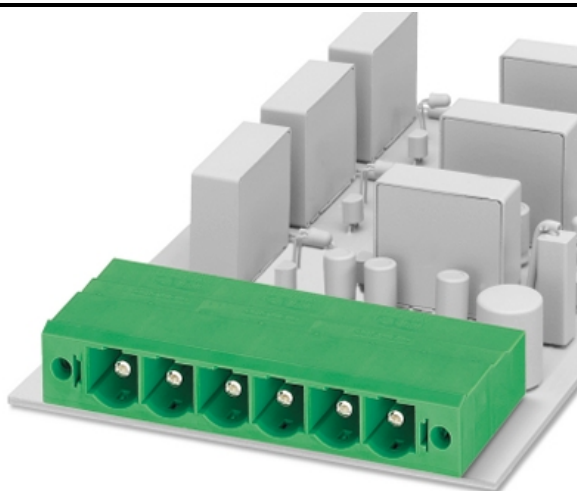

POWER COMBICON-Grundgehäuse mit Schraubflansch, 10,16-mm-Raster, Farbe: grün, Polzahl 3, Maß a 20,32 mm

Abbildung zeigt eine 6-polige Variante

Artikelnummer

1913727

Artikelbezeichnung

PC 6-16/ 3-GF-10,16

EAN

4017918179205

VPE

50 Stück

Zolltarif

85369010

Katalogseitenangabe

Seite 195 (CC-2002)

► Technische Daten

Maße / Pole

Rastermaß

10,16 mm

Polzahl

3

► Approbationen

Approbationslogos



UL


Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	41 A

CUL


Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	41 A

► Zeichnungen

Bohrplan

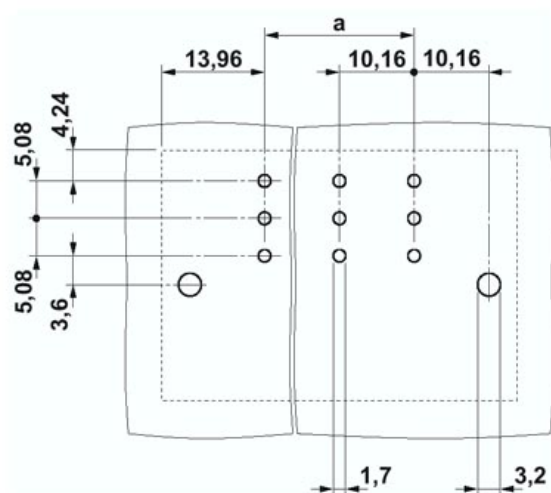

Maßzeichnung

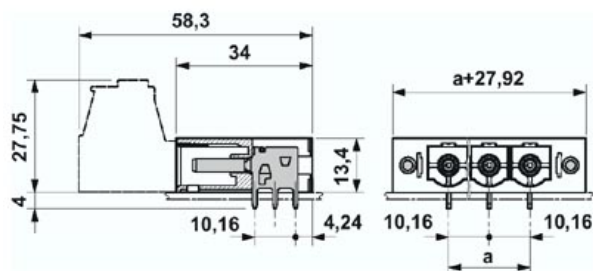

► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Stecker/Adapter		
1600027	CP-HCC 4	Codierprofil, wird in die Nut am Stecker und Anbaugehäuse eingeschoben, aus rotem Isolierstoff

► Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1913581	PC 6/ 3-STF-10,16	POWER COMBICON Steckerteile mit Schraubflansch, 10,16-mm-Raster, Farbe: grün, Polzahl 3, Maß a 20,32 mm

► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.de>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten