

雷ガード内蔵電源タップ。抜け止めタイプ・マグネット付き。3P・8個口・3m。




工事物件雷ガードタップ（3P・8個口・3m）

製品品番：**TAP-K8SP-3**

JANコード：4969887831502

標準価格：¥7,452（税抜き ¥6,900）

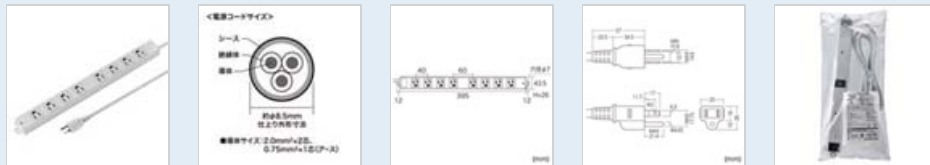

特長

- 雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。
- 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。
- 熱に強い二重構造ケースです。
- トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。
- プラグをロックできる抜け止めの差込口です。
- 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
- 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。
- ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。

仕様

カラー	グレー
定格容量	15A・125V（1500W まで）

プラグ仕様	3P（絶縁キャップ付き）
差込口	3P（抜け止めタイプ）・8個口
差込口間ピッチ	40mm（センターのみ60mm）
コード種類	ビニルキャブタイヤ丸形コード（VCTF）
コード	VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯（アース） 仕上がり外形寸法 約直径8.5mm
コード長	3m
本体サイズ	W419×D43.5×H26mm
サージ耐量	ライン・ライン間/1000A（8/20μs） ライン・アース間/500A（8/20μs） ※衝撃波電流をそれぞれ1回流したとき、バリスタ電圧の変化率が±10%以内のピーク電流値。
制限電圧	ライン・ライン間/最大1000V（100A） ライン・アース間/最大1500V（50A）
使用バリスタ	240V+電流ヒューズ（ライン間） 470V+温度ヒューズ（アース間）
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証	電気用品安全法（PSE）技術基準適合品

対応機種

※OA タップ検索はこちら→ [\(リンク\)](#)

※OAタップ機能別対応表（3Pタップ）はこちら→ [\(リンク\)](#)

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031

大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721