


GMNL 209 NJ LED 230 YE

transparent transp. *transp.*

933 715-100

933 715-106

50 Stück each *pièces*

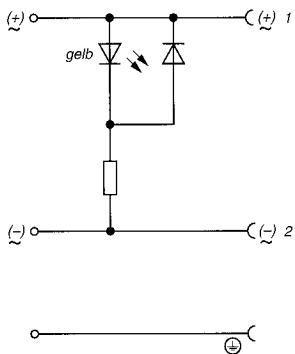

2 + ⊕

DIN 43 650-B

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode

Function indicator (LED) with freewheeling diode

Affichage des fonctions (DEL) avec diode roue libre

Seite Page *Page* **56**

UC 250 V (≈)

3

8 A

LED gelb LED yellow *DEL jaune*

-40 ... + 90 °C

Pg 9

ø 4,5 ... 7 mm / max. 1,5 mm²

Schrauben/Kabelschuh/Ringöse

screw/cable shoe/cable eye

visser/cosse à oeillet/cosse à

fourche

GMN 209-3 **733 273-002**

GDM 3011-8 **732 574-001**

GDM 3011 RF-1 **734 363-001**