

## AN05 à 40, Silencieux, Modèle compact en résine, fileté AN05-M5

Fiche technique

### General series information

- Taille réduite.
- Réduction du bruit améliorée: 30 dB(A).
- Filetage M, filetage R (NPT).




Silencieux

### Spécifications standards

Taille du corps	05
Filetage	Rc ou Filetage M
Tailles des filetages	M5 (M5 x 0.8)
Pression du fluide	Air
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante max. avec détection	5 °C
Réduction du bruit	30 dB
Surface effective	5 mm <sup>2</sup>
Poids	0.001 Kg

## Dimensions

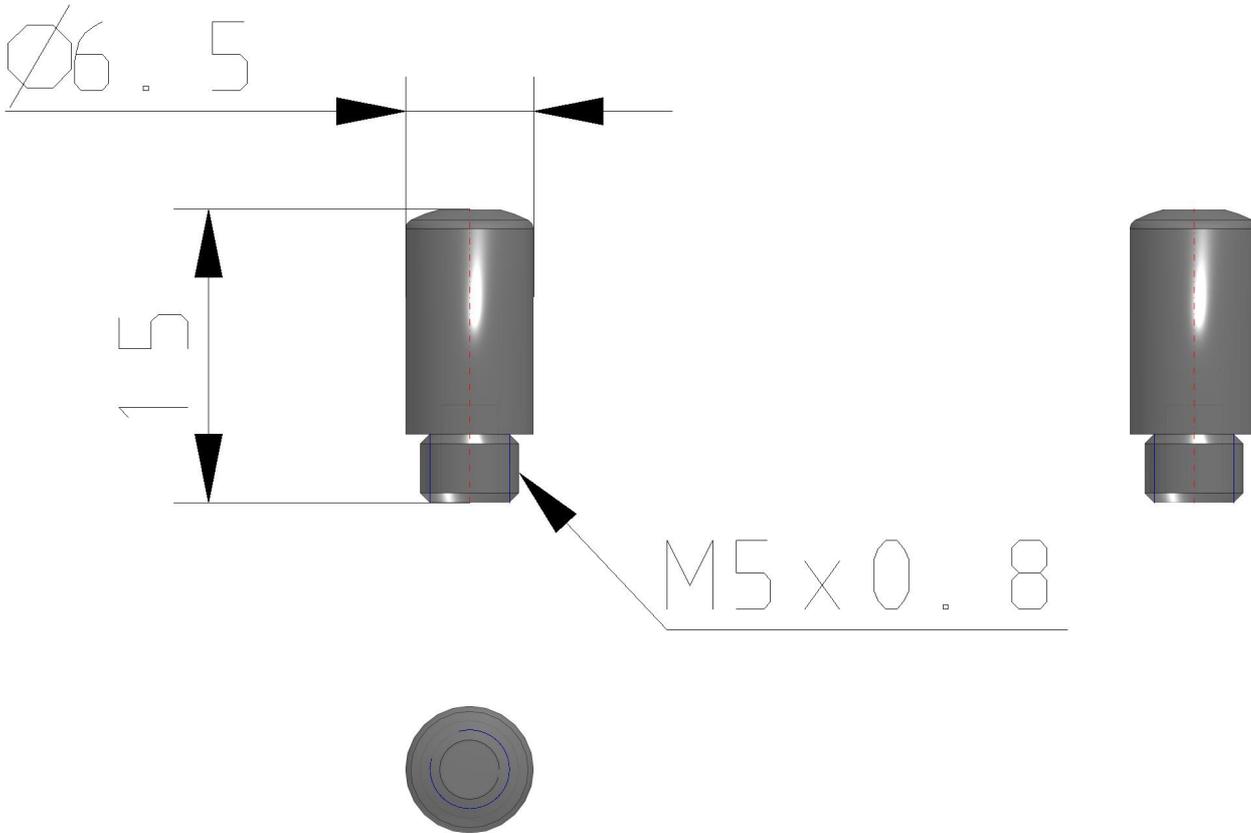

## Information supplémentaire

Catalogue

[AN-A\\_FR.pdf](#)