

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



45-2F0T.1010.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2F0T.1...>

お客様の製品:



45-2FOT.1010.000 アクチュエーター

読み込み中...

前面

フロント寸法:	Ø 29,5 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レバー 色:	黒
レバー 材質:	プラスチック

機械的特性

スイッチング動作:	モメンタリ
機械的寿命:	動作方向ごとに操作回数25万回
使用周波数:	1 800/h
重量:	0.03 kg

周辺条件

IP前面保護等級:	IP65、IP67
-----------	-----------

使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C
 保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C
 耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms
 耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 10 ~ 500Hz: 5 g
 耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 黒, 丸形, 黒, プラスチック, モメンタリ, IP65、IP67

ハウジング 材質: プラスチック


製品属性: 2ポジション (L-R)

ヒント: センターポジションのみロック可能

配線図:

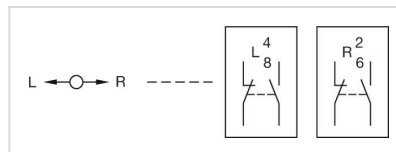

マウントカットアウト:

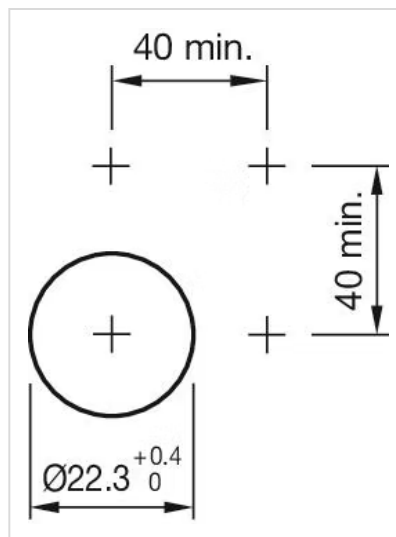

寸法図:

