



L'ÉTIQUETEUSE PORTABLE LA PLUS RAPIDE ET LA PLUS PERFECTIONNÉE

L'ÉTIQUETEUSE M710

Plus de rapidité. Moins d'efforts.

Imprimez 76 mm/s. Découpez automatiquement les étiquettes.



Un seul appareil. Des centaines d'applications.

Imprimez sur les consommables les plus robustes.

Soyez plus productif grâce à ces fonctionnalités qui vous feront gagner du temps :

- ▶ Vitesse d'impression de 76 mm/s
- ▶ Impression de 4 500 étiquettes en une seule charge de batterie
- ▶ Résistance aux chutes de 1,2 m, au sable et à la poussière
- ▶ Impression depuis le clavier, un smartphone avec l'application Étiquettes express ou depuis votre ordinateur avec le logiciel Brady Workstation
- ▶ Impression de texte, de codes-barres, de formes et d'images
- ▶ Enregistrement et partage d'étiquettes, et importation de données



RÉALISEZ PLUS DE TÂCHES GRÂCE À :



UNE VITESSE D'IMPRESSION EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE



UNE FLEXIBILITÉ TOTALE DU BUREAU AU TERRAIN



PLUS DE 60 MATERIAUX

L'ÉTIQUETEUSE M710

Imprimez plus d'étiquettes
DEUX FOIS PLUS VITE

Un travail impeccable sur le terrain

Optimisez vos performances grâce aux consommables Brady




ROULEAUX INTELLIGENTS

► Faites bien votre travail avec plus de 50 matériaux hautes performances et plus de 1 300 options d'étiquettes.



ROULEAUX EN GROS CONDITIONNEMENT

► Économisez en achetant en gros conditionnement : plus de 14 matériaux et plus de 200 options d'étiquettes.

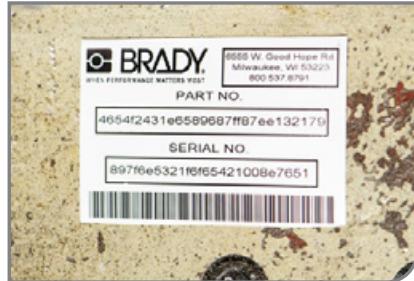

ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES

► Vous avez des besoins spécifiques ? Bénéficiez d'options d'étiquettes personnalisées illimitées dans plus de 70 matériaux différents.



Profitez d'une expérience d'étiquetage supérieure grâce aux consommables Brady Authentic optimisés

Les consommables Authentic fonctionnent parfaitement avec les étiqueteuses Brady afin d'offrir des performances et une fiabilité inégalées. Nous pouvons répondre à tous vos besoins avec le plus large éventail de couleurs, de finitions et d'applications ciblées du secteur. Optez pour la meilleure qualité d'impression avec les consommables Authentic.

Des consommables spécialement conçus pour toutes vos applications

Voici quelques uns des multiples consommables pour l'étiqueteuse M710

Pour voir tous les consommables disponibles, rendez-vous sur bradyeurope.com/M710materials



Toutes saisons | Étiquettes en vinyle toutes saisons (B-595)

Environnements difficiles

Sécurité et installations

Thermorétractables | Étiquettes thermorétractables PermaSleeve (B-342)

Composants et équipements

Sécurité et installations

À enrouler | Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler (B-427)

Environnements difficiles

Sécurité et installations

Polyvalents | Étiquettes en polyester polyvalentes pour environnements difficiles (B-423)

Composants et équipements

Sécurité et installations

Résistants aux lavages intensifs | Étiquettes à métaux détectables résistantes aux lavages intensifs ToughWash (B-854)

Environnements difficiles

Sécurité et installations

BradyGrip | Étiquettes à crochets BradyGrip imprimables avec crochet VELCRO Brand (B-414)

Composants et équipements

Sécurité et installations

À faible teneur en halogénures | Étiquettes en polyester à faible teneur en halogénures polyvalentes (B-569)

Sécurité et installations

Basses températures | Étiquettes en polyester basses températures polyvalentes (B-549)

= Matériau Brady unique

► Pour en savoir plus, rendez-vous sur bradyeurope.com/M710 ou scannez le code QR pour regarder la vidéo de présentation



Caractéristiques techniques de l'étiqueteuse M710

Caractéristiques	
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300
Vitesse d'impression (mm/s)	76,20
Capacité de couleur	Monochrome
Etiquettes continues vs. étiquettes pré découpées	Continue & Etiquettes Pré découpées
Largeur max. de l'étiquette (mm)	50,80
Longueur max. d'impression (mm)	1016,00
Options de connectivité	Utilisation autonome USB Bluetooth sur une sélection de modèles Wi-Fi sur une sélection de modèles
Téléphones et tablettes pris en charge	Appareils Android sous Android OS 6+ iPhone sous iOS 10+ Uniquement applicable aux modèles Wi-Fi et Bluetooth.
Compatibilité logiciel	Brady Workstation Express Labels Mobile App Pilote Windows pour logiciel tiers
Code à barres	Data Matrix QR code Code 128 Code 39 EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 de 5 UPC-A UPC-E Plus via le logiciel Brady Workstation
Symboles incorporés	500+
Propriétés physiques	
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	240,03 x 345,20 x 116,75
Poids (kg)	2,45
Indicateurs à l'écran	Durée de vie de la batterie Identification du ruban et de la référence d'étiquette Quantité de ruban restante Quantité de consommables restante Message d'erreur
Massicot	Massicot automatique
Garantie	2 ans
Résistance à la chute	Résistant à des chutes de 1,2 m Sable et poussière



Kit étiqueteuse M710

Numéro d'article	Description
317814	Étiqueteuse M710 - Version avec clavier AZERTY
317815	Étiqueteuse M710 - Version avec clavier AZERTY, Wi-Fi et Bluetooth
317817	Étiqueteuse M710 - Version avec clavier CYRILLIQUE, Wi-Fi et Bluetooth
317816	Étiqueteuse M710 - Version avec clavier QWERTZ, Wi-Fi et Bluetooth
322915	Étiqueteuse M710 - Version EU avec clavier AZERTY, Wi-Fi et Bluetooth + suite Brady Workstation
322912	Étiqueteuse M710 - Version EU avec clavier AZERTY + suite Brady Workstation
322918	Étiqueteuse M710 - Version EU avec clavier CYRILLIQUE, Wi-Fi et Bluetooth + suite Brady Workstation
317810	Étiqueteuse M710 - Version EU avec clavier QWERTY
317811	Étiqueteuse M710 - Version EU avec clavier QWERTY, Wi-Fi et Bluetooth
322914	Étiqueteuse M710 - Version EU avec clavier QWERTY, Wi-Fi et Bluetooth + suite Brady Workstation
322911	Étiqueteuse M710 - Version EU avec clavier QWERTY + suite Brady Workstation
322916	Étiqueteuse M710 - Version EU avec clavier QWERTZ, Wi-Fi et Bluetooth + suite Brady Workstation
317812	Étiqueteuse M710 - Version UK avec clavier QWERTY
317813	Étiqueteuse M710 - Version UK avec clavier QWERTY, Wi-Fi et Bluetooth
322917	Étiqueteuse M710 - Version UK avec clavier QWERTY, Wi-Fi et Bluetooth + suite Brady Workstation
322913	Étiqueteuse M710 - Version UK avec clavier QWERTY + suite Brady Workstation
317834	Étiqueteuse M710 - Version US avec clavier QWERTY
317835	Étiqueteuse M710 - Version US avec clavier QWERTY, Wi-Fi et Bluetooth

Cette étiqueteuse est livrée dans une mallette rigide contenant un câble USB, un guide de démarrage rapide, une clé USB (contenant des informations sur le produit et un pilote Windows), une batterie au lithium-ion rechargeable, un adaptateur secteur, une suite de Brady Workstation, un adaptateur de consommable, un rouleau d'étiquettes M7C-1000-595-WT et un ruban encreur M7-R6000.

Accessoires

Numéro d'article	Description
175664	Mallette rigide pour étiqueteuse M710
175665	Câble USB-C vers USB-A
175673	Batterie au lithium-ion rechargeable pour étiqueteuse M510/M610/M710
175674	Batterie NiMH rechargeable pour étiqueteuse M510/M610/M710
114886	Kit de nettoyage
147998	Adaptateur de consommables
150619	Sac de protection souple pour les imprimantes portables

