


QDM LED Dauer-/Blinkleuchte

- 132 mm große quadratische LED Dauer-/Blinkleuchte
- hohe Signalwirkung frontal und seitlich
- bis zu 78 Cd Lichtstärke
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK09
- UV-stabilisiertes Material
- moderne LED Technik - 4 High Power LEDs
- Dauer- und Blinklicht extern ansteuerbar
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- Leuchten- und Mehrtonsirenen-Kombinationen möglich



Innendiffusor und spezielle Kalottenverrippung für optimale 360° Signalwirkung

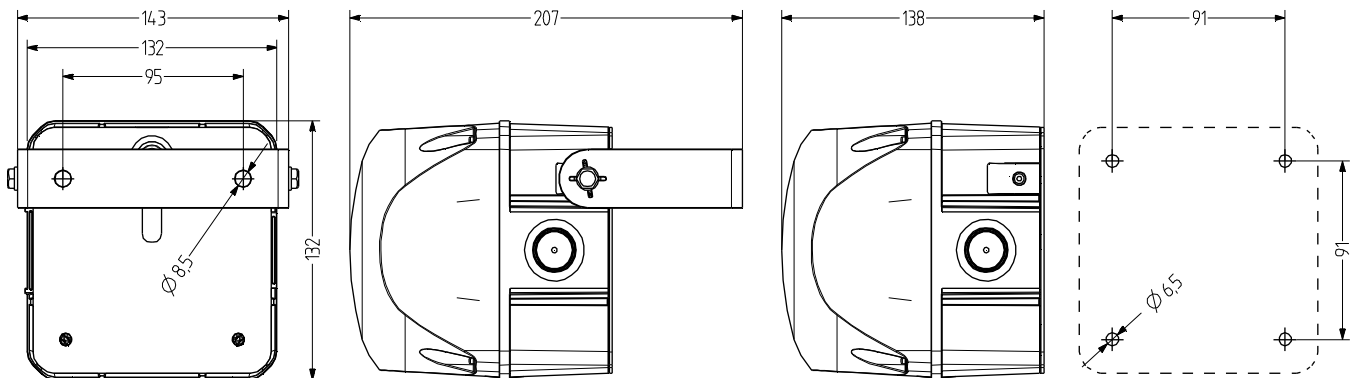

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	132 mm [quadratisch], Polycarbonat rot (RAL 3000)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	beliebig
Leitungseinführung	Rückseite: Durchführungstülle 5-10 mm, optional seitliche Leitungseinführung mit Kabelverschraubung (beidseitig) (Zubehör Type AKV)
Anschluss technik	Schraub-Steck-Klemme 2,5 mm ²
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	LED-Dauerlicht oder LED-Blinklicht

Leuchtmittel	4 High Power LEDs
Lichtstärke	bis zu 78 Cd
Blitz-/Blinkfrequenz	1 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: >50.000 h
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP66 & UL Type 4/4x/13
Schlagfestigkeit	IK09
Gewicht	500 g



QDM

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
orange	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,500	874 261 408
	110-240 V AC	90-265	0,100	874 261 413
rot	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,500	874 262 408
	110-240 V AC	90-265	0,100	874 262 413
klar	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,500	874 264 408
	110-240 V AC	90-265	0,100	874 264 413
blau	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,500	874 265 408
	110-240 V AC	90-265	0,100	874 265 413
grün	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,500	874 266 408
	110-240 V AC	90-265	0,100	874 266 413
gelb	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,500	874 267 408
	110-240 V AC	90-265	0,100	874 267 413



Dauer
& Blink



AMK



AB2



AG2



AKV

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
AMK	Montagesatz zur Kombination von mehreren Signalgeräten der selben Baugröße	10 g	874010900	860702900
AB2	Anbausatz für Metallwinkel zur Montage in beliebiger Richtung (z.B. auf Montageplattformen)		874032900	860703900
AG2	Flachdichtung für korrekte IP66-Installation auf glatten Oberflächen		874022900	860600900
AKV	Kabelverschraubung M20×1,5		698800026	900600900