 


AN (BC fritté), Silencieux, applications générales, millimètres AN110-01


- Fluide : air comprimé
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
- Réduction du bruit : 13-21 dB(A)
- Surface équivalente mm^2 : 1-20
- Température ambiante et du fluide : 5 - 50° C



Silencer

Taille	10 (Echappement : Circonférence, réduction du bruit :21 dB, surface efficace : 35 mm^2)
Orifice	01 (R1/8)
-	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Réduction du bruit	16 dB
Surface effective	20 mm^2
Weight	0.017 Kg

-

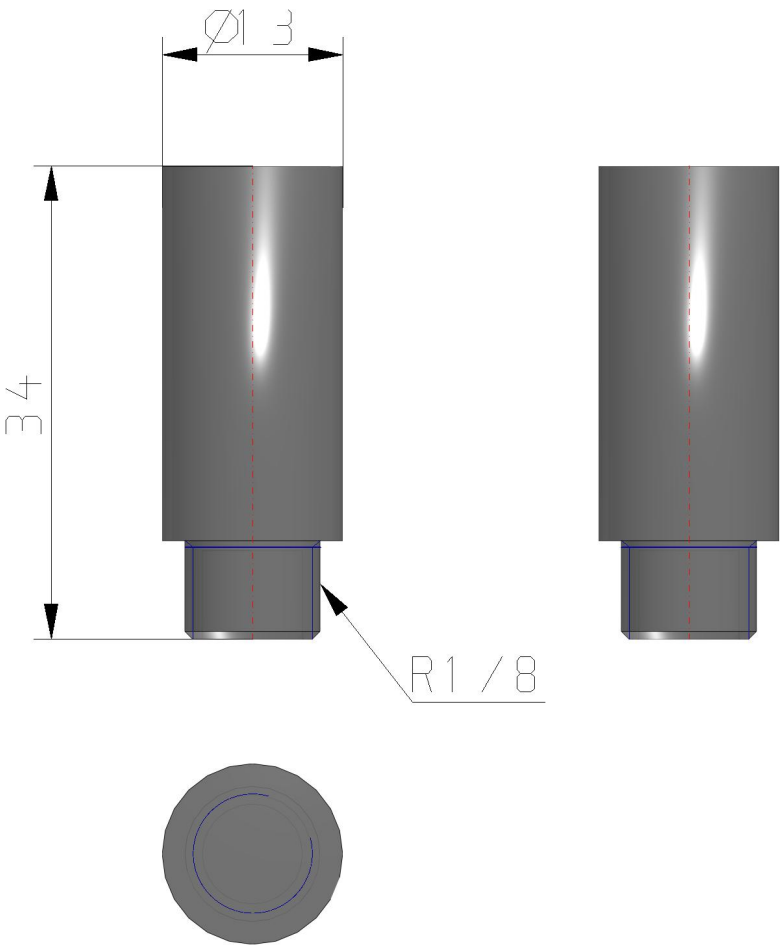

-
-

AN_FR.pdf