

C-RCI 6/M5 - Ringkabelschuh



3240028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240028>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Ringkabelschuh, gelb, 4 ... 6 mm², M5



Ihre Vorteile

- Die Hülsen laufen konisch zu und ermöglichen so ein einfaches und korrektes Einführen des Leiters
- Die isolierten Ringkabelschuhe mit Kunststoffhülse sind hartgelötet und mit dem 'EASY ENTRY'-System ausgestattet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240028
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BH3421
GTIN	4046356452052
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,71 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,708 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	CN

C-RCI 6/M5 - Ringkabelschuh



3240028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240028>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verbinder
Produkteigenschaft	Halogenfrei
	mit "Easy Entry"-System
	Hartgelötet
	PA isoliert

Maße

Maßzeichnung	
Breite	9,5 mm
Hülsenlänge	26,7 mm
Länge Isolierstoffhülse	14 mm
Abisolierlänge maximal	9 mm
Abstand Mitte-Isolierstoffhülse	8 mm
Materialstärke min.	1 mm
Innenmaß Isolierkragen	6,6 mm
Innenmaß	
Innendurchmesser	5,3 mm

Materialangaben

Farbe	gelb (RAL 1018)
Material	Kupfer
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Beschichtung	verzinnt
Isolierstoff	PA
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten	
Hülsenlänge	26,7 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	20,00 °C 50,00 % Luftfeuchtigkeit (RH), Lagerung in der geschlossenen Originalverpackung. Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung und Wärmezufuhr.

C-RCI 6/M5 - Ringkabelschuh



3240028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240028>

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 105 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-20 °C ... 100 °C
Kurzzeittemperatur	100 °C

C-RCI 6/M5 - Ringkabelschuh




3240028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240028>

Zeichnungen

Maßzeichnung

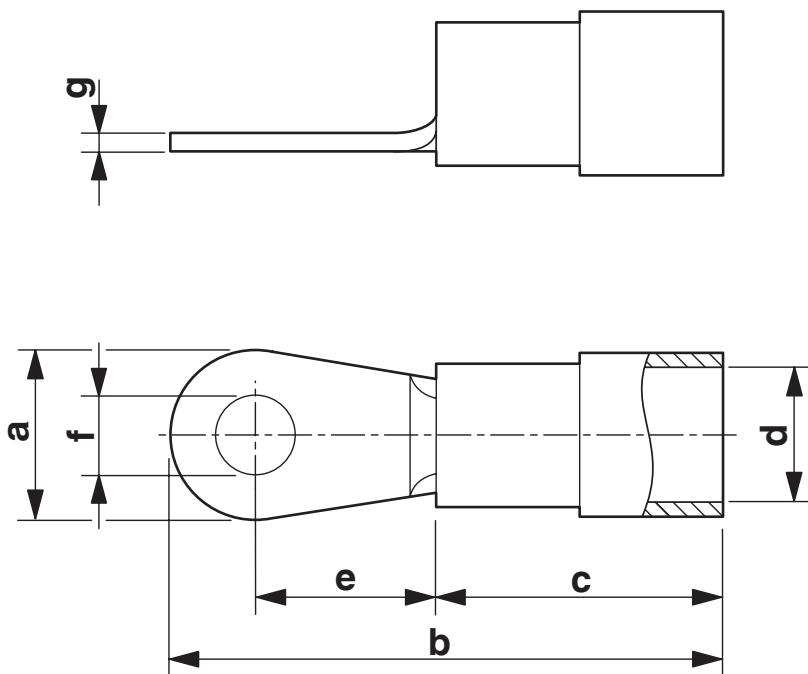

C-RCI 6/M5 - Ringkabelschuh

3240028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240028>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RCI 6/M5 - Ringkabelschuh

3240028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240028>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de