

HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4

HALOSTAR OVEN | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel für Backofenbeleuchtung




Anwendungsgebiete

- Backöfen

Produktvorteile

- Zwei- bis dreifache Lichtausbeute im Vergleich zu herkömmlicher Backofenbeleuchtung
- Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen
- Vergütete Stifte für sicheren Kontakt bei hohen Temperaturen
- Pyrolyseignung (zulässige Umgebungstemperatur 450 °C)
- Enthält kein Quecksilber

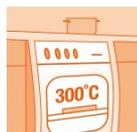

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	10.00 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistung	10.00 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	140 lm
Farbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	140 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
-----------	-------

Abmessungen & Gewicht

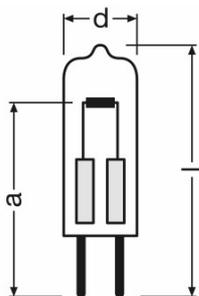

Produktgrafik

Durchmesser	10.0 mm
Länge	33.0 mm
Gesamtlänge	31.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	21.5 mm
Außenkolben	T10

Produktdatenblatt

Farben & Materialien

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h ¹⁾
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 ²⁾

¹⁾ Mittlere Lebensdauer bei Raumtemperatur, höhere Temperaturen können mittlere Lebensdauer reduzieren

²⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G4
Fußnote für Produkt	Lampen sind für Pyrolyse geeignet (Lampen müssen ausgeschaltet sein. max. Umgebungstemperatur 450 °C)/Nur in geschlossenen Leuchten verwenden.

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja
Nicht für Haushaltsbeleuchtung	Yes

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
------------------------	---

Klassifikationen

ILCOS	HSGT/C/UB-10-12-G4-10/21,5
Bestellnummer	64418 10W 12V G

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300308081	OSRH64418	8326592	4730120	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300302287	HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4	Faltschachtel 600	- x - x -		
4050300302294	HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4	Versandschachtel 4800	150 mm x 285 mm x 310 mm	13.25 dm ³	5965.00 g
4050300308081	HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	5.20 g
4050300942339	HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4	Versandschachtel 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	1.86 dm ³	196.00 g
4050300645414	HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4	Faltschachtel 600	- x - x -		
4050300645421	HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4	Versandschachtel 4800	150 mm x 285 mm x 310 mm	13.25 dm ³	5965.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.