

## Einbaubuchse LB-I4R

Isoliert, starr, Ø 4 mm. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Lieferung mit Sechskant- oder Rundmutter.

**Lötanschluss.**


LB-I4R



## Panel-mount Socket LB-I4R

Insulated, Ø 4 mm, rigid. Machined brass. Metal thread jacket on the insulation. The socket can be screw-mounted in pre-drilled panels. Available with hexagonal or round nut.

**Solder connection.**

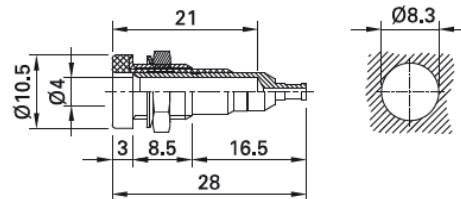

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Mutter Nut	*Farben *Colours										
LB-I4R	23.0110-*	30 VAC / 25 A 60 VDC / 25 A	Sechskantmutter Hexagonal nut	<input type="checkbox"/> Opt <table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24										
25	26	27	28	29										