



EHMANN

Aluminium Steckdosenleiste 5-fach mit elektronischer Zeitschaltuhr

Art-Nr.: 0874x00052031 (1,5 m Zul.) | 0874x00052033 (3 m Zul.)



EHMANN Aluminium Steckdosenleiste mit integrierter elektronischer Zeitschaltuhr

1-Kanal mit Tages- und Wochenprogramm und Zusatzfunktionen

16A Schaltleistung

Edles, matt eloxiertes Aluminiumgehäuse

Schwarze eingebaute Schutzkontakt-Steckdosen Typ F (90° gedreht), rund IP20

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5m oder 3m Zuleitung H05VV-F 3G 1,5mm², abgewinkelte CEE 7/7 Stecker Typ EF

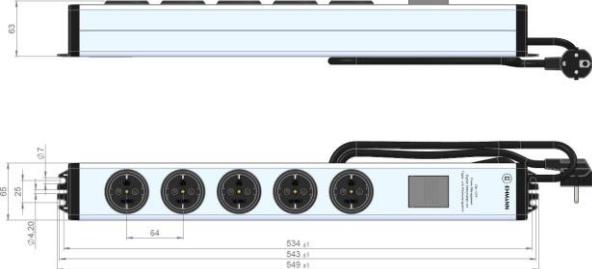
Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



Aluminium Steckdosenleiste 5-fach mit elektronischer Zeitschaltuhr

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
1-Kanal mit Tages- und Wochenprogramm und Zusatzfunktionen 16A Schaltleistung Zuleitung (1,5 m o. 3 m): H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20		  
		
(Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0874x00052031 (1,5 m Zul.) EAN 4012096011569 VPE 1 Art.-Nr. 0874x00052033 (3 m Zul.) EAN 4012096011576 VPE 1		549 x 65 x 63 (ohne Einbaugerät) mm Abmessung (L x B x H) 534 mm Befestigungsmaß