


# 19"-Einschübe - *multipacPRO*

## 19"-Kompletteinschub aus Aluminium, Deck- und Bodenblech geschlossen

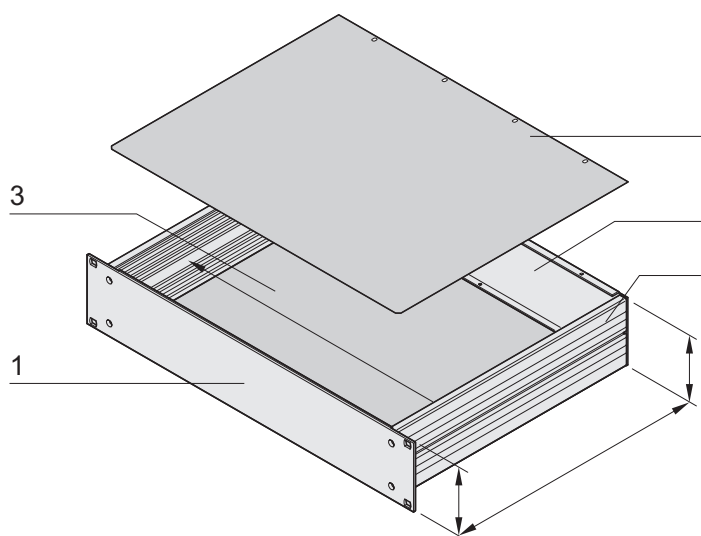


06008003



06008052

h = lichte Einbauhöhe (H - 8,1 mm)  
b = lichte Einbaubreite = 403 mm

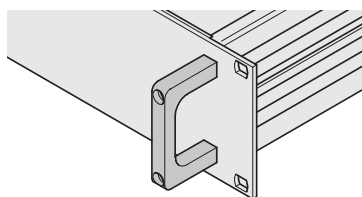

06002052

Frontgriff



ServicePLUS siehe Seite 6.118

- Kompletteinschub aus Aluminium
- Rückwand zur einfachen Bearbeitung abnehmbar
- EMV-Schirmung von ca. 30 dB(A) bei 1 GHz (ohne zusätzliches Schirmmaterial)
- Gemäß Norm IEC 60297-3-100, -101, -105
- 19"- und ATX-Netzgeräte können bis zur lichten Höhe von 35 mm in 1 HE Gehäusehöhe eingebaut werden

### Lieferumfang (Bausatz)

| Pos. | Menge | Beschreibung                                                                                                                                    |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1     | Frontplatte, Al-Profil, 3 mm;<br>bei 1 HE: Frontseite eloxiert, Rückseite gebeizt;<br>ab 2 HE: Front- und Rückseite der Frontplatten passiviert |
| 2    | 1     | Rückwand, Al, 2 mm, gebeizt                                                                                                                     |
| 3    | 1     | Bodenblech geschlossen, Al, 1 mm                                                                                                                |
| 4    | 1     | Deckblech geschlossen, Al, 1 mm                                                                                                                 |
| 5    | 2     | Seitenwand, Al-Profil, roh; mit Nuten für Gewindestreifen<br>(2 × 7); 5 HE zweiteilig, 3+2 HE                                                   |
| 6    | 1     | Befestigungsmaterial                                                                                                                            |

### Bestellinformationen

| Höhe<br>HE | Höhe H<br>mm | Tiefe T<br>mm | Bestell-Nr.<br>Bausatz |
|------------|--------------|---------------|------------------------|
| 1          | 43,7         | 220           | <b>20860-601</b>       |
| 1          | 43,7         | 280           | <b>20860-602</b>       |
| 2          | 88,1         | 280           | <b>20860-605</b>       |
| 2          | 88,1         | 340           | <b>20860-606</b>       |
| 3          | 132,6        | 280           | <b>20860-607</b>       |
| 3          | 132,6        | 340           | <b>20860-608</b>       |
| 3          | 132,6        | 400           | <b>20860-609</b>       |
| 4          | 177,0        | 340           | <b>20860-612</b>       |
| 4          | 177,0        | 400           | <b>20860-613</b>       |
| 4          | 177,0        | 460           | <b>20860-614</b>       |
| 5          | 221,5        | 460           | <b>20860-615</b>       |

**EMV-Dichtsatz** Silikon/Nickel-Dichtung 2100 mm für Kontaktierung Seitenwand/Abdeckblech; Dichtung, St, rostfrei für Frontplatte/Abdeckblech, 1 Satz **20860-130**

**Frontgriffe** inkl. Befestigungsmaterial für 1 HE, Al-Profil, eloxiert, VPE 2 Stück **20860-256**

**Frontgriffe** inkl. Befestigungsmaterial für 2 HE, Al-Profil, eloxiert, VPE 2 Stück **20860-257**

**Frontgriffe** inkl. Befestigungsmaterial für 3 HE, Al-Profil, eloxiert, VPE 2 Stück **20860-258**

**Frontgriffe** inkl. Befestigungsmaterial für 4 HE, Al-Profil, eloxiert, VPE 2 Stück **20860-259**

**Frontgriffe** inkl. Befestigungsmaterial für 5 HE, Al-Profil, eloxiert, VPE 2 Stück **20860-260**

### Hinweis

- Gewindestreifen zum Einschieben in die Seitenwand siehe Seite 6.121
- Teleskopschienen für Schrankeinbau siehe Seite 6.125