

# Vorsatz

61-  
0010.02

Vertrieb durch  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/61-0010.0...>

Ihr Produkt:

---



## 61-0010.02 Vorsatz

### FRONT

<b>Frontabmessung:</b>	Ø 18 mm
<b>Frontform:</b>	rund
<b>Frontrahmen Farbe:</b>	Schwarz
<b>Frontrahmen Material:</b>	Kunststoff

### MONTAGE

<b>Einbauöffnung:</b>	Ø 16 mm
<b>Montage-Typ:</b>	Paneel-Montage

### MECHANISCHE KENNWERTE

<b>Anschluss:</b>	Steckanschluss, 2,8 x 0,5 mm
<b>Anzugsdrehmoment:</b>	Max. 0,5 Nm
<b>Gewicht:</b>	0.007 kg

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN


<b>IP-Schutzart:</b>	IP40 rückseitig, nach EN IEC 60529, IP67 frontseitig, nach EN IEC 60529
<b>Einsatztemperatur:</b>	- 25 °C ... + 55 °C
<b>Lagertemperatur:</b>	- 40 °C ... + 85 °C

### ZERTIFIKATE


<b>REACH:</b>	REACH konform
<b>RoHS:</b>	RoHS konform

## WEITERE

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Vorsatz, Ø 16 mm, Ø 18 mm, rund, Schwarz, Kunststoff, Steckanschluss, 2,8 x 0,5 mm
<b>Innenabmessung:</b>	Ø 15,8 mm
<b>Gehäuse Farbe:</b>	Schwarz
<b>Gehäuse Material:</b>	Kunststoff, gemäss UL 94 V0, selbstlöschend
<b>Schaltschemas:</b>	

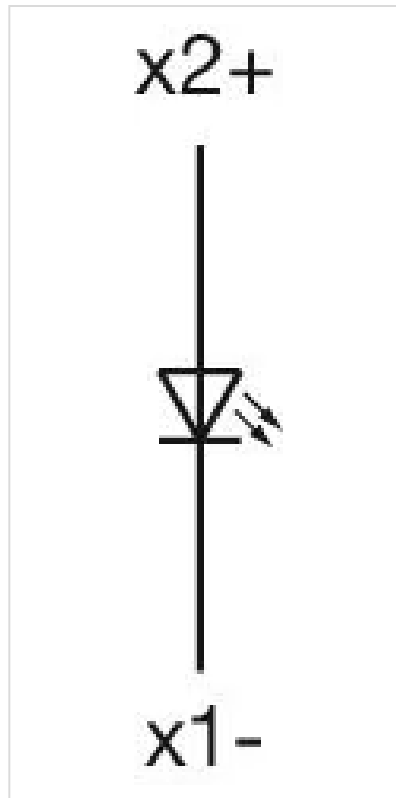

## Einbauöffnungen:

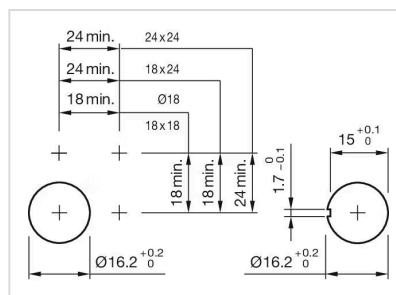

## Abmessungen:

