



Afficher les détails du produit dans media

10.11.2025, 02:48:44 UTC

SCHAFFLER




## ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B2-Z8-G

Pignon lubrifiant pour chaîne

Pignon lubrifiant pour chaîne Duplex, arrivée lubrifiant axiale

### Information technique

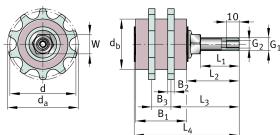

#### Votre alternative produit actuelle

| Version | AB-/B-2 | Chain lubrication pinions, duplex design |
|---------|---------|--|
|---------|---------|--|



## Données techniques

|             |   |  |
|-------------|---|--|
|             | Graissage des chaînes                                       | Utilisation  |
|             | Duplex (à deux rangées)                                     | Design   |
|             | axial   | Alimentation en lubrifiant                                     |
|             | Piston : plastique, rouleau : mousse PU à cellules ouvertes | Matériaux  |
| $t_{op}$    | 0 °C ... +60 °C   | Température de fonctionnement                                  |
|             | 7 m/s   | Vitesse circonférentielle max. autorisée au diamètre extérieur |
|             | Huile   | Lubrifiant   |
|             | 12 B-2  | Type de chaîne conforme à la norme ISO 606                     |
| $z$         | 8   | Numéro de dents  |
| $d$         | 49,78 mm  | Diamètre primitif  |
| $d_a$       | 55 mm   |  |
| $d_b$       | 36 mm   |  |
| $B_1$       | 29 mm   |  |
| $B_2$       | 5 mm  |  |
| $B_3$       | 15 mm   |  |
| $L_1$       | 30 mm   |  |
| $L_2$       | 41 mm   |  |
| $L_3$       | 55,5 mm   |  |
| $L_4$       | 71,2 mm   |  |
| $G_1$       | M10   | Filetage   |
| $G_2$       | M6  | Filetage   |
| $W$         | 15 mm   | Cote sur plats   |
| $\approx m$ | 0,4 kg  | Poids  |