

# 3104 : Coffret 41 pièces - Douilles compactes 1/4", embouts 1/4"

## Les + produit :



L'Essentiel : 41 outils pour un maximum d'applications.

Cliquet 3 fonctions pour toutes les situations.

Accès facile aux écrous grâce à un ensemble cliquet/douille compact.

Travail précis sur tout type de vis.

Coffret très compact et résistant.


## Description

Cliquet 3 fonctions : 72 dents, faible angle de reprise de 5°, précis et résistant. Inversion de sens par levier. 1 côté à cliquet pour douilles. 1 côté à cliquet pour embouts. 1 position au milieu pour une utilisation clé en T.



10 douilles courtes (5,5 à 14 mm) qui se montent dans la tête du cliquet : ensemble ultra compact pour un accès facile dans les endroits exigus.


Rallonge 134 mm magnétique à verrouillage. Pratique : la vis est aimantée sur l'embout. Le verrouillage évite la chute accidentelle de l'embout. Accès facile dans les endroits exigus.

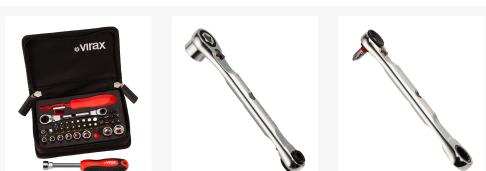

Poignée tournevis avec manche plastique bi-matière pour un confort optimum.



26 embouts à code couleur pour toutes les empreintes de vis. Phillips® : PH1-2-3 ; Posidriv® : PZ1-2-3 ; Fente : 3,5-4,5-6,5-8 mm ; 6 pans 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm ; Torx : TX9-10-15-20-25-27-30-40. Identification rapide des embouts grâce au code couleur.

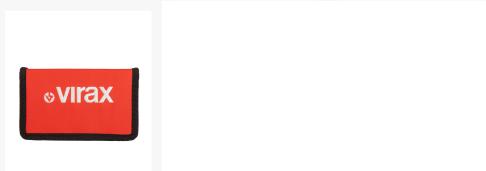

Coffret bi-matière : tissu 1200 x 1200 deniers alliant souplesse et résistance. Vinyle imperméable et facilement nettoyable : idéal pour les chantiers humides et salissants. Double zip pour une ouverture/fermeture facile. Coffret compact pour un rangement facile.

Plateau mousse bicolore : pour retenir les outils en cas de renversement de la boîte et repérer les outils manquants.

## Références

Ref	Description	Dimensions mm	kg
<b>310400</b>	Coffret 41 pièces	185 x 110 x 54	0,690
<b>310401</b>	Cliquet 3 fonctions 1/4" (seul)	140 x 30 x 15	0,090

