

## RUOTA P 150X48/60 HD 47X17P CC 20


### Serie Ruota P

Ruote monolitiche in polyammide 6 disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox, rullini standard o inox e a foro passante. Ruota con cuscinetti a sfere.



### Dati Tecnici

|                                |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| Diametro ruota                 | D | 150 mm   |
| Larghezza del battistrada      | E | 48,0 mm  |
| Diametro sede cuscinetti       | s | 47 mm    |
| Diametro foro                  | d | 20 mm    |
| Scartamento esterno cuscinetti | V | 54 mm    |
| Peso articolo                  |   | 1,070 kg |
| Larghezza mozzo                | L | 60 mm    |
| Portata                        |   | 900 kg   |

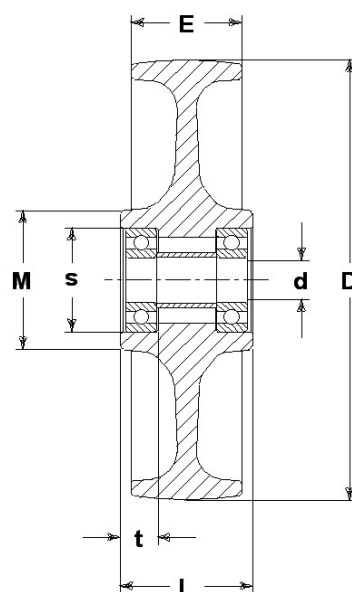

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it](http://www.lagspa.it). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.** ([sales@lagspa.it](mailto:sales@lagspa.it)).