

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



45-2234.4FJ0.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2234.4...>

お客様の製品:



45-2234.4FJ0.000 アクチュエーター

読み込み中...

前面

| | |
|-------------|---------|
| フロント寸法: | Ø 38 mm |
| フロント形状: | 丸形 |
| フロントベゼル 色: | サンドグレー |
| フロントベゼル 材質: | メタル |

取付け

| | |
|---------|-----------|
| デザイン: | フラッシュ |
| 取付け穴: | Ø 30.5 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

操作・表示部分

| | |
|---------|--------|
| レンズ 色: | 青 |
| レンズ 素材: | プラスチック |
| レンズ 照光: | 照光用 |
| レンズ 形状: | フラッシュ |
| レンズ 外観: | 透明 |
| 照光 色: | 青 |

機械的特性

| | |
|-----------|--------------------|
| スイッチング動作: | オルタネイト |
| スイッチング方式: | スローメーカースイッチングエレメント |
| 機械的寿命: | 50万回操作 |

使用周波数: 最大 1 800/h

重量: 0.09 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K

使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 20 ~ 500 Hz: 5 g

耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: アクチュエーター, Ø 30.5 mm, Ø 38 mm, フラッシュ, 照光用, 青, プラスチック, 透明, 丸形, サンドグレー, メタル, オルタネイト, IP66、IP67、IP69K, 青

ハウジング 色: 銀

ハウジング 材質: メタル

ヒント: プッシュリリース

配線図:

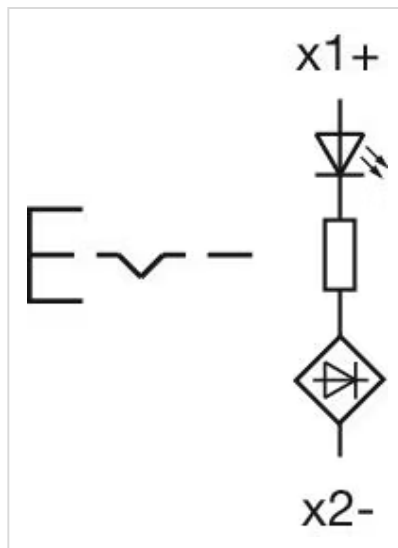

寸法図:

