



 

Bundelbanden tussenmaten voor T-serie

- LK-serie

LK-serie bundelbanden voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen. Deze banden kunnen in praktisch iedere applicatie worden toegepast.

Hoofdkenmerken

- in diverse materialen en afmetingen leverbaar
- binnenvetanding voor goede grip op de bundel
- hoge spankracht bij lage insteekkracht
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap

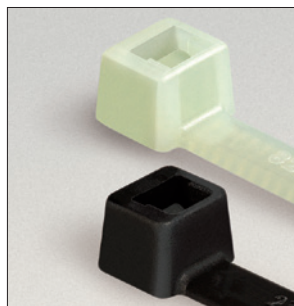

LK-serie

Materiaalspecificatie
zie pagina 22.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
LK2A	4,6	270,0	73,0	225	PA66	naturel (NA)	100	111-60119
	4,6	270,0	73,0	225	PA66	zwart (BK)	100	111-60110
	4,6	270,0	73,0	225	PA66HS	naturel (NA)	100	111-60159
	4,6	270,0	73,0	225	PA66HS	zwart (BK)	100	111-60150
	4,6	270,0	73,0	225	PA66W	zwart (BK)	100	111-60160
LK2	4,8	120,0	28,0	135	PA66	naturel (NA)	200	111-60219
LK5	13,2	535,0	150,0	1.115	PA66	naturel (NA)	50	111-60519
	13,2	535,0	150,0	1.115	PA66	zwart (BK)	50	111-60510
	13,2	535,0	150,0	1.115	PA66HS	naturel (NA)	50	111-60559
	13,2	535,0	150,0	1.115	PA66W	zwart (BK)	50	111-60560

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.