


Fiche produit

Caractéristiques

NSYSPSX6200H

Spacial jeu 2 panneaux latéraux inox 316L 600 profondeur x 200 hauteur

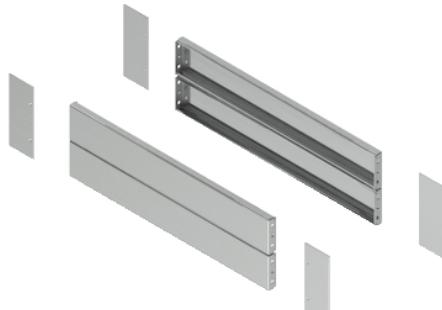

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Panneau latéral de socle
Application	Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire	-
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 4 couvercle de cornière 2 panneau latéral
Compatibilité de gamme	Spacial (Spacial SD) Spacial (Spacial S3HD) Spacial (Spacial SMX) Spacial (Spacial SFX)
Support de montage	Plinthe avant

Complémentaires

Mode de fixation	Par vis
Matière	Acier inoxydable 316L
Finition de la surface	Non traité
Hauteur	200 mm
Profondeur	600 mm nominal:
Poids	3,63 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP30 (socle complet)
Tenue aux chocs IK	IK10

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	20,5 cm
Longueur de l'emballage 1	40,5 cm
Poids de l'emballage 1	4,354 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	27,0 cm
Largeur de l'emballage 2	100,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	102,0 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateurs spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------