

Jusqu'à 5 points de contrôle sur la clé



## CARACTÉRISTIQUES

Cylindre disponible	Nombre de clés	Carte de reproduction
En varié	5	Oui
En organigramme	3	

Clé : Type	Conventionnelle
Matière	Maillechort
Type de stator	Monobloc
Finition standard	Nickelé mat
Panneton	Réglable sur demi-cylindre
Protection	Anti-crochetage Anti-perçage du stator
Sur demande	Cylindre débrayable Différentes finitions Autres types de bouton Cylindre sur même numéro Panneton spécial (PM1) Panneton 21/28 (PM2)

METALUX®




## Les + du produit

- Clé à profil spécial étroit
- Protection anti-vandalisme

## DESCRIPTIF CCTP

Cylindre à profil européen en laiton nickelé composé de cinq goupilles actives sur ressort bronze - Ouverture par clé conventionnelle taillée en maillechort - Répondant à la norme DIN EN 1303.

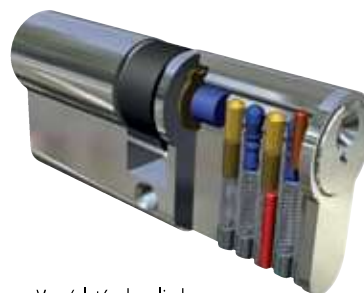

Vue éclatée du cylindre