

信号闪光灯元件，带内置闪光电子设备，绿色，24 V DC，直径为70 mm



## 综合技术数据

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	闪光元件
可视光学信号的结构形式	闪光
电压类型 工作电压	DC
工作电压	
• 1 DC 时 测定值	24 V
相对正公差 工作电压	10 %
相对负公差 工作电压	-10 %
消耗电流 最大值	125 mA
颜色	绿色
紧固类型	卡口
参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	P
• 符合 IEC 81346-2:2009	P

## 机械数据

外径 信号柱元件的	70 mm
-----------	-------

## 照明灯

产品组件 发光元件	是的
发光元件的类型	氙气灯
闪光频率	1 Hz
闪烁次数 光元件	4 000 000
光线强度	24 761 cd

#### 环境条件

环境温度 运行期间	-20 ... +50 °C
防护等级 IP	IP65
高度	65.5 mm
宽度	70 mm

#### 正树/批准：

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
--------------------------	-----	---------------------------	-------



[Confirmation](#)

#### 更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0CC>

Cax 在线发生器



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-0CC>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8WD4420-0CC>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4420-0CC&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0CC&lang=en)

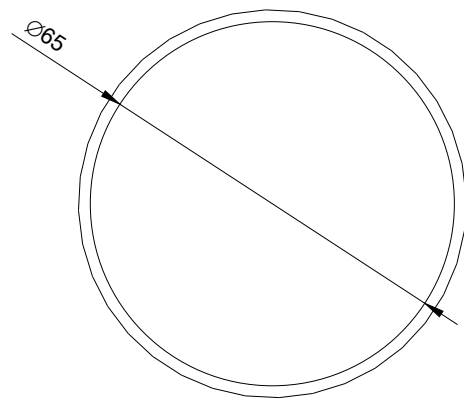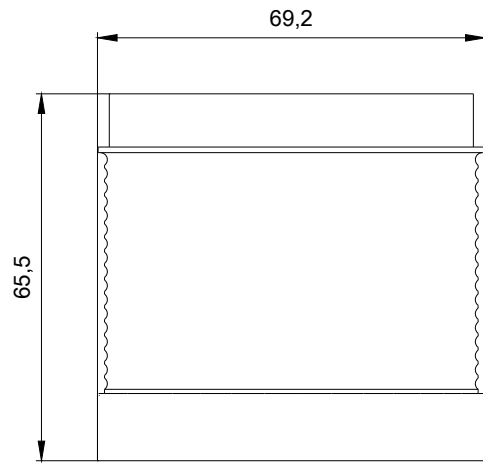

上一次修改 :

 

WS 4444;  
W6.8333; 8WD44...\_ALL  
2018/11/13