

ASSORTIMENTO MEZZI PESANTI (151 PZ)



496 D1

- Fornito senza termoformati in plastica

Dettagli famiglia

Codice

Peso kg

U04960031

33

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



285 - Chiavi combinate

4

24-27-30-32



252 N/SR13 - Serie di 13 chiavi a forchetta doppie

13

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32

 
Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	127 N - Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni	1	19÷60
	128 N - Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni	1	19÷60
	134 - Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	1	250
	180 C - Pinze regolabili a cerniera chiusa	1	250
	200 S - Seghetto	1	-
	204 - Cesoie per lamiera	1	250
	207 C - Forbice per elettricisti - lame in acciaio	1	-
	235 3/4 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale	16	22-23-24-26-27-28-30-32-33-34-36-38-41-46-50-55
	236 3/4 - Prolunghe	1	200

 
Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	237 A 3/4 - Cricchetto reversibile	1	-
	240 3/4 N - Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	-
	241 3/4 - Snodo cardanico	1	-
	280 SE12 - Serie di 12 chiavi maschio esagonale	12	2÷10
	285 SE17 - Serie di 17 chiavi combinate	17	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
	351 - Scalpellini nervati	2	150-200
	367 SE6 - Serie di 6 cacciaspine	6	-
	372 SE6 - Assortimento in busta in tessuto (6 pz)	6	362/125-150; 364/125; 366/3x125-4x150; 368/4x125
	374 N - Mazzuole antirimbalo	1	35

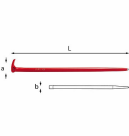
 
Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 382 - Martelli per meccanici	2	300-500
 420 - Oliatori	1	500
 428 - Leva	1	400
 429 - Leva	1	400
 442 N - Aste flessibili con terminale magnetico	1	1
 443 N - Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)	1	-
 966 - Spessimetri	1	19 L
 990 M2/SE5 - Serie di 5 lime	5	990 M PA+M PE
 324 N - Giraviti per viti con intaglio	1	0,8x4x35

 
 
 
Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	324 NPH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	1	2x35
	981 A - Flessometri professionali con rivestimento antiurto	1	3
	606 1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	23	-
	133 AX - Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	1	160
	150 AX - Pinze universali	1	180
	188 AX - Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	1	160
	283 SE13 - Serie di 13 chiavi poligonali doppie curve	13	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32
	324 - Giraviti per viti con intaglio	5	0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200
	324 PH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	3	1x75-2x100-3x150

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.