


LÖTKOLBEN GASCAT 60

- Mit Butangas betrieben
- Lötspitze montiert
- Reibradzündung
- Mit Butangas-Feuerzeugbenzin wiederbefüllbar
- Laufzeit etwa 1 Stunde zwischen den Nachfüllungen
- Sicherheits-AUS-Schalter
- Temperatur am Werkzeugkörper einstellbar
- Multifunktionswerkzeug (mit separat erhältlichen Spitzen)
- CE-geprüft



Ersatzspitzen verfügbar

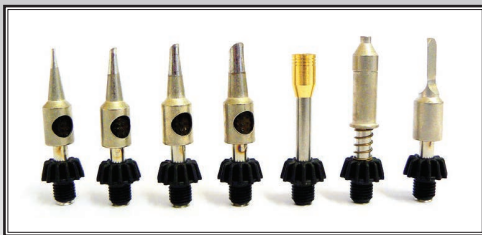

Gas-Werkzeugset

SPEZIFIKATIONEN – GASWERKZEUG

Zufuhr	Butangas
Temperatur	400° C
Leistung	60 W
Nachfüllzeit	10 s
Montierte Spitze	2,4 mm
Lebensdauer Zünder	1000 Zyklen
Gewicht	60 g
Länge (von Spitze zu Griff)	177 mm

SPEZIFIKATIONEN – GASWERKZEUGSET (wie oben +)

Spitze	Heißmesser
Spitze	Heißluftblasen
Spitze	Flamme
Ablage- und Reinigungsschwamm	
Robuste Kunststoffbox	