

# FBSL 2-3,5 - 插拔式桥接件

1301365

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1301365>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件，位数: 2，长度: 4 mm，颜色: 红色



## 优势

- 2至50位跳线可一步跨接到CLIPLINE complete系统中的50个接线端子上

## 商业数据

订货号	1301365
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2Z2X
产品关键代码	BE2Z2X
GTIN	4063151546854
单件重量 (含包装)	0.56 g
单件重量 (不含包装)	0.56 g
原产地	PL

# FBSL 2-3,5 - 插拔式桥接件

1301365

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1301365>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	插拔式桥接件
位数	2

### 电气特性

最大负载电流	如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。
--------	--

### 连接数据

最大负载电流	如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。
--------	--

### 尺寸

宽度	6.7 mm
高度	3.7 mm
深度	13.5 mm
长度	3.7 mm

### 材料规格

颜色	红色 (RAL 3001)
标识材料	铜缆
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

### 安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

# FBSL 2-3,5 - 插拔式桥接件


1301365

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1301365>



图纸

示意图

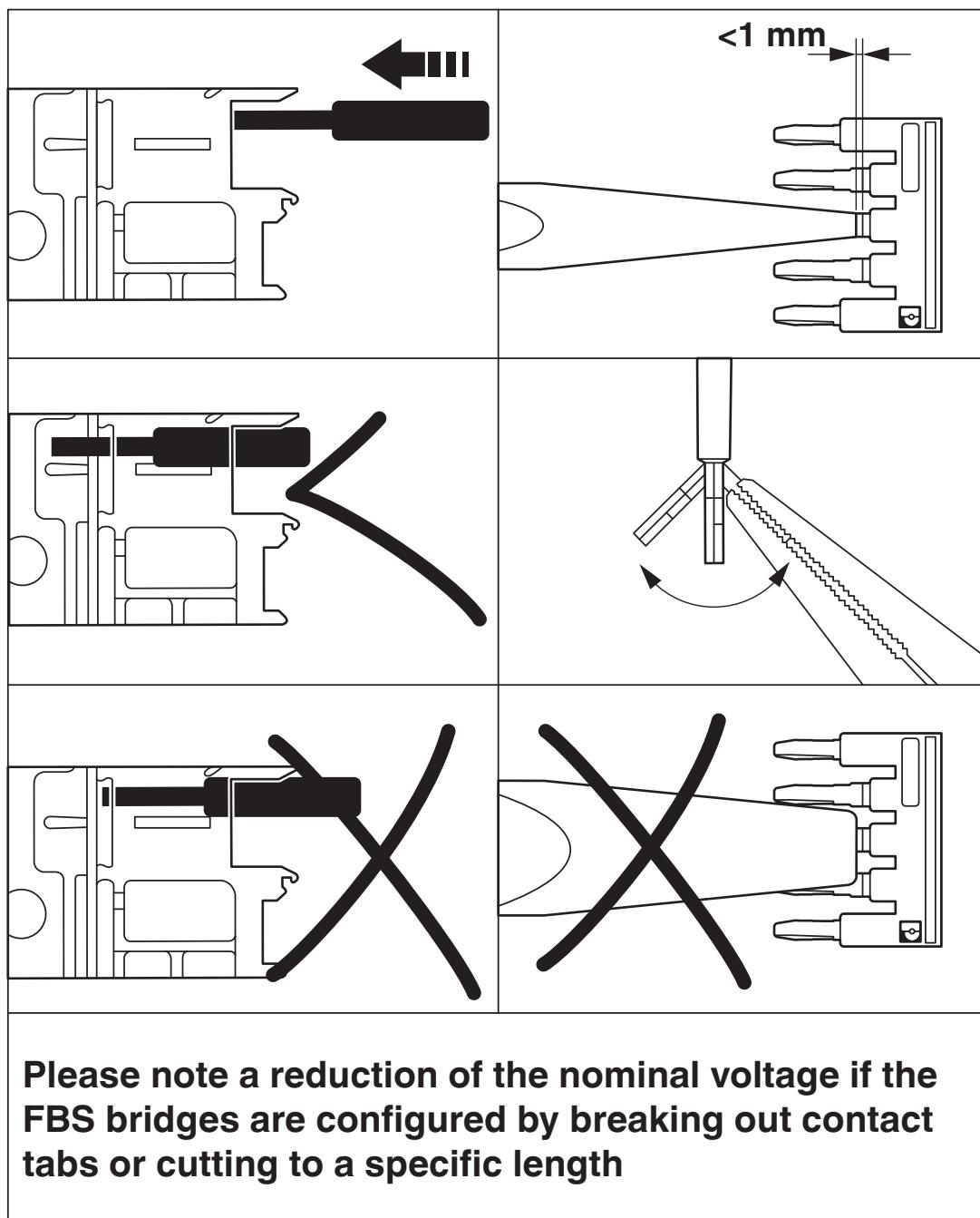

# FBSL 2-3,5 - 插拔式桥接件

1301365

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1301365>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FBSL 2-3,5 - 插拔式桥接件

1301365

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1301365>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn