

HALOSTAR 10 W 6 V G4

HALOSTAR STARLITE | Low-voltage halogen lamps with pin base and axial filament



Bruksområder

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Akseptbelysning
- Lys for lesing
- Hagebelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger

Produktfordeler

- Brilljant akseptbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Aksiell glødetråd for optimalt retningsbestemt lys
- Spesialpinner for korrosjonsbeskyttelse
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100

Teknisk data

Electrical data

Nominell effekt	10.00 W
Nominell spenning	6 V
Konstruksjonseffekt (watt)	10.00 W
Effektfaktor λ	1.00
Energy consumption	11 kWh/1000h


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	110 lm
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Varmhvit
Angitt lysytelse	110 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0.80

Light technical data

Starttid	0.0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0.00 s

Dimensions & weight

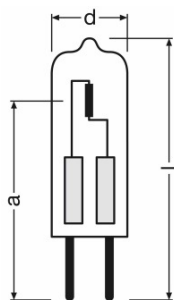

Product line drawing

Diameter	10.0 mm
Total lengde	33.0 mm
Lys senter lengde	22.0 mm
Lengde	33.0 mm

Produkt datablad

Ytterkolbe	T10
------------	-----

Colors & materials


Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Lifespan

Nominell levetid på lampen	4000 h
Angitt levetid på lampen	4000 h
Antall tenn sykluser	100000 ¹⁾

¹⁾ Ved 1 sekund på / 1 sekund av

Additional product data

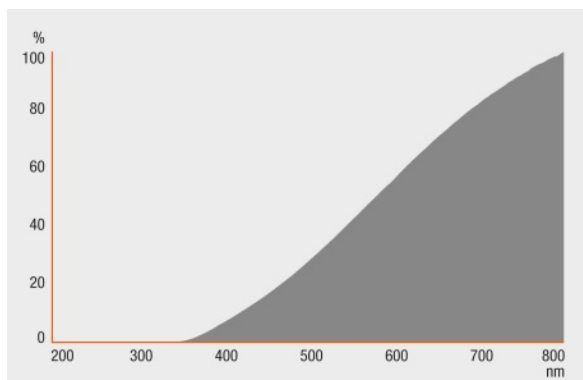

Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	G4
------------------------------	----

Capabilities

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

Certificates & standards

Energy efficiency class	C
-------------------------	---

Produkt datablad

Country specific categorizations

ILCOS	HSGS/C/AXUB-10-6-G4-10/22
Ordreferanse	64410 S 10W 6V

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG nummer	STK nummer	UK Org
4050300335131	OSRH64410S	8326522	4739622	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4050300335131	HALOSTAR 10 W 6 V G4		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	3.80 g
4008321623515	HALOSTAR 10 W 6 V G4	NO: VS 40	121 mm x 119 mm x 144 mm	2.07 dm ³	185.67 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.