


Datenblatt:

Steckdosenleiste IQ 2xT13 + 1xUSB-C PD 18W 1.5m ws

Kleine Steckdosenleiste als idealer Reisebegleiter und Problemlöser für die Ladung aller elektronischer Geräte. Zwei Typ 13 Steckdosen und eine USB-C PD Ladebuchse ermöglichen das Aufladen von Kameras, Smartphones, Tablets in Handumdrehen (der USB-C PD Standard ermöglicht ein bis zu 3x schnelleres Laden als ein herkömmliches USB Ladegerät). Ein unbezahlbarer Helfer auf Reisen.

Artikelnummer 50 00005
EAN 7611007152741
Einheits Nr. 986020023
Einheit STK
Verpackungseinheit 1
Verpackungsmasse 8.0 x 26.0 x 6.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht 0.350 Kg
Ursprungsland CN
Zolltarifnr. 85366990

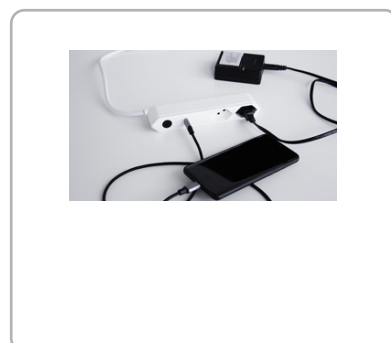

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Desingsteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	iQ
Anzahl Steckdosen	3
Steckdosentyp	Typ 13 (2x), USB-C (1x)
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Nein
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	1.5 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	Cliphalter
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein

Merkmal	Bezeichnung
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	inkl. Feinsicherung
Zusatzfunktionen	USB-C PD 18W Ladebuchse
Produkthöhe	250 mm
Produktbreite	80 mm
Produkttiefe	60 mm
Gewicht netto	0.345 Kg
Verpackungsart	Kartonbox mit Eurolochung