



412H

Aksialvifte DC 40x40x20 mm



Energieeffektiv kompaktvifte. Kan fås med opsjon /39.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 40x40x20 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	10-14 VDC
Effekt	1,6 W
Turtall	8100 rpm
Luftmengde	3.75 l/s
Luftmengde	13.5 m3/h
Luftmengde	7.9 CFM
Temperaturområde	-20...+60 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkleledere AWG28, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	29.0 dB(A)
Lydeffekt	4.7 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 45000 tim 20 °C / 15000 tim 60 °C Life expectancy L10Δ: 47500 tim 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	40 x 40 x 20 mm (B x H x D)
Vekt	27 g
Art.nr.	9291708012

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til 412H


Benevning	Art.nr.	Informasjon
LZ29-1	9920029001	Berøringsgitter metall 40x40 mm



412H

Aksialvifte DC 40x40x20 mm

Diagram

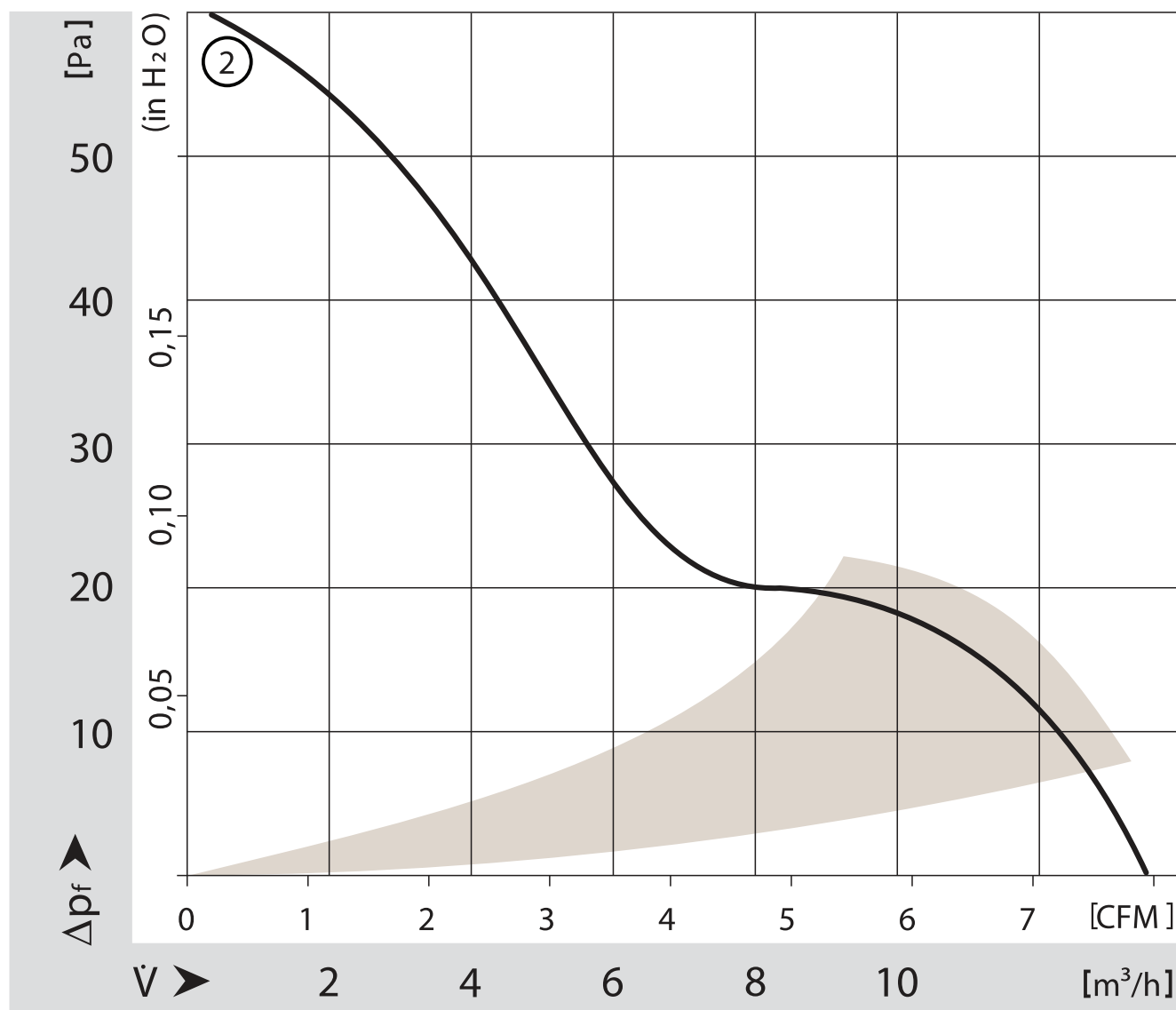




412H

Aksialvifte DC 40x40x20 mm

Tegning

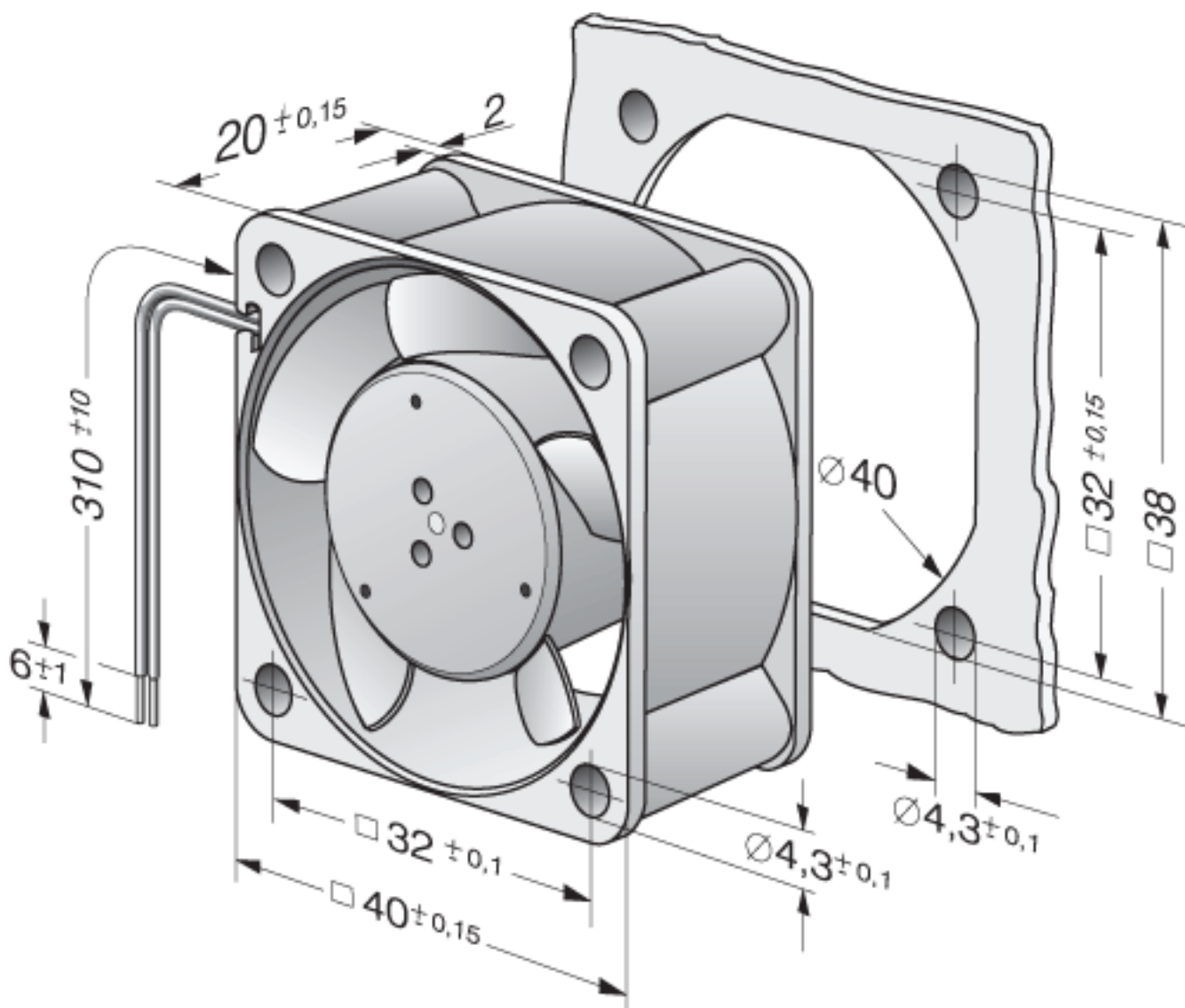

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no