




Fascette di cablaggio con chiusura rapida Speedy-Click

- SpeedyTie

La SpeedyTie è ideale nel campo delle installazioni elettriche, in applicazioni del settore della ventilazione e del condizionamento. Può essere utilizzata per il giardinaggio, nei cantieri edili quando è necessaria una chiusura provvisoria, dai progettisti di allestimenti fieristici e dalle aziende di trasporto.

Caratteristiche del prodotto

- Fascetta riapribile
- Chiusura brevettata rimuovibile "Speedy-Click"
- Carico di rottura di 888N (circa 90 kg)
- Lunghezza di 750 mm adatta ad un'ampia varietà di applicazioni
- Facile da utilizzare con i guanti
- Disponibile in giallo ed in nero

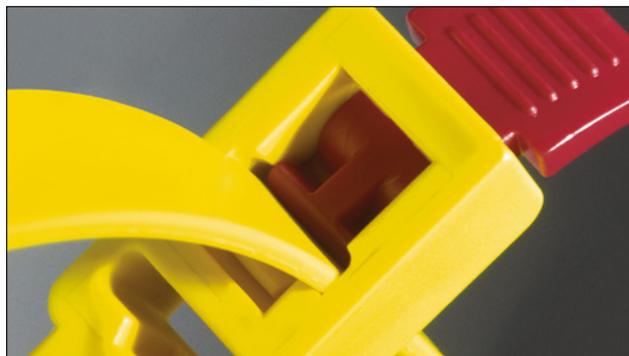

Meccanismo brevettato di rilascio "Speedy-Click", per applicazioni facili e veloci.



SpeedyTie - Facile e veloce.




La coda in eccesso può essere inserita nella testa.

Per maggiori informazioni sui materiali vedere pag. 22.



Le fascette SpeedyTie sono ideali per legature e fissaggi provvisori e sicuri.

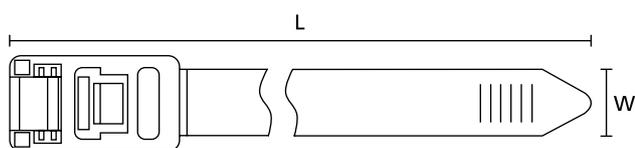

SpeedyTie

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max		Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
RTT750HR	13,0	752,0	210,0	888	PA66	Giallo (YE), Rosso (RD)	5	115-00001
	13,0	752,0	210,0	888	PA66	Giallo (YE), Rosso (RD)	25	115-00000
	13,0	752,0	210,0	888	PA66HIR(S)	Nero (BK)	5	115-00030

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.