



EHMANN

Universal Steckdosenleiste 6-fach mit GST Anschluss, ohne Zuleitung

Art-Nr.: 0200x00062306



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

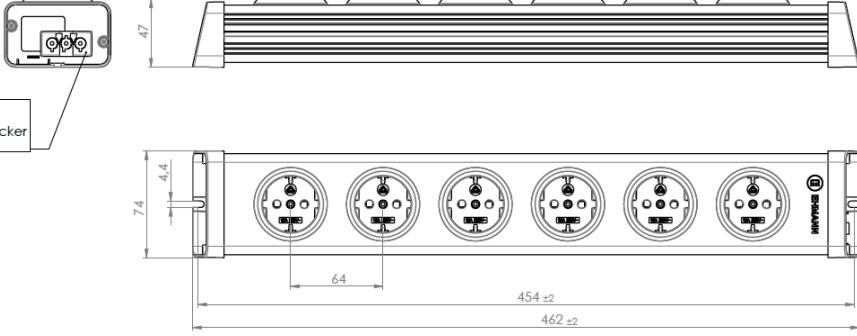
Einseitiger GST 18i3 Eingang in Endkappe

Ohne Zuleitung



Universal Steckdosenleiste 6-fach mit GST Anschluss, ohne Zuleitung

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: ohne Zuleitung Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Einseitiger GST 18i3 Eingang in Endkappe, stirnseitig Schutzzart: IP20		  
		
(Abbildung ähnlich)		Art.-Nr. 0200x00062306 EAN 4012096007890 VPE 10
		462 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß