


PORT-ROLL avec roue CENTAURE

80
125
daN

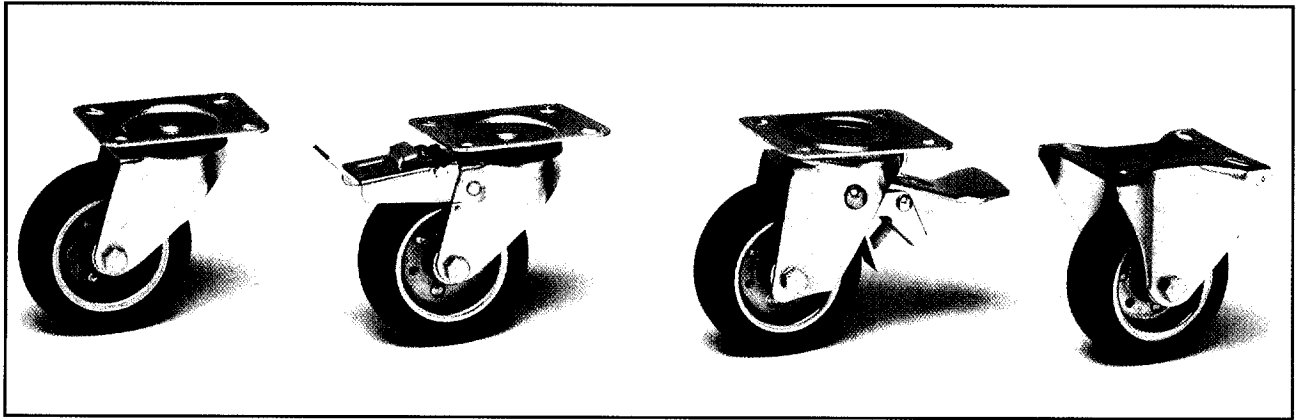

«Meta-block MB»

«Stop-roll SR»

MONTURE

Pivotante ou fixe. Acier embouti. Fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante.



BLOCK-ROLL / BR
META-BLOC / MB



STOP-ROLL / SR

BLOPAGE


META-BLOC : Frein arrière double action : roue et pivotement. Pédale acier.

BLOCK-ROLL : Frein arrière double action : roue et pivotement. Pédale polyamide 6.

STOP-ROLL : Frein avant réglable double action : roue et pivotement. Réglable pour le diamètre 125 mm. Pédale acier.

ROUE

CENTAURE : Bandage plein en caoutchouc standard noir, corps de roue à flasques acier zingué, roulement à rouleaux. Axe boulonné.

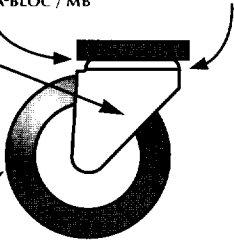

APPLICATIONS

Manutention industrielle avec risques de chocs latéraux.

80	100	125	Type		Type		Type		Type		TYPE	REF.	CODE	EAN13
80	100	125	80 x 60	80 x 60	80 x 60	80	100	125	PER	PER	PER	128-80 PER	128 0380	339680 603030 1
												1280-80 PER	1 280 0380	339680 603031 8
												528-80 PER	528 0380	339680 603032 5
												128-100 PER	128 0420	339680 603050 9
												1280-100 PER	1 280 0420	339680 603051 6
												528-100 PER	528 0420	339680 603052 3
												216-125 PER	216 0520	339680 603070 7
												2161-125 PER	2 161 0520	339680 603071 4
												2170-125 PER	2 170 0520	339680 603072 1
												516-125 PER	516 0520	339680 603073 8