

パッシブモジュール - FLKM 16/AO/SI/DV - 2304445

このPDF文書に表示されているデータはフニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.ja/download>)



ヒューズモジュール (Delta V制御システムのアナログ出力カード用)

特長

- システム固有のDeltaVモジュール対応インターフェースモジュールは対応するシステムケーブルと組み合わせて使用
- 1:1接続
- 各チャネルにヒューズ5 x 20、50 mA T、IEC60127-2/3



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 017918 981983
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	169.08 g
関税	85369010
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

幅	90 mm
高さ	90 mm
奥行き	68 mm

環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 50 °C
周囲温度 (保管時/運搬時)	-20 °C ... 70 °C

その他

最大許容動作電圧	< 50 V AC
	60 V DC
最大許容電流 (分岐あたり)	50 mA (納品には50 mAヒューズ(最大1A) x 1を含む、最大1A)
極数	16

パッシブモジュール - FLKM 16/AO/SI/DV - 2304445

技術データ

その他

状態表示	なし
取付け位置	任意
組付け時の注意	一列、スペースなし
保護等級	IP00
標準/規則	DIN EN 50178
	IEC 60664
	IEC 62103
定格絶縁電圧	63 V
定格サージ電圧	0.6 kV (機能絶縁)
汚染度	2
サージ電圧カテゴリー	II

接続1の接続データ

連続名	フィールドレベル
準拠規格	IEC / EN
接続方法	ネジ接続
剥き線長さ	8 mm
ネジ山	M3
単線接続断面積	0.2 mm ² ... 4 mm ²
撲線接続断面積	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
接続電線断面積AWG	24 ... 12

接続2の接続データ

連続名	制御システムレベル
接続方法	IDC/FLKピンコネクタ (2.54 mm)
接続数	1
極数	16

サポートするコントローラ

コントローラ	Emerson DeltaV
- 適切なI/Oカード	VE4005S2B3

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27371601
eCl@ss 7.0	27371601
eCl@ss 8.0	27141152

パッシブモジュール - FLKM 16/AO/SI/DV - 2304445

分類

ETIM

ETIM 2.0	EC001437
ETIM 3.0	EC001437
ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

認証

認証

認証

EAC

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

EAC

アクセサリ

アクセサリ

システムケーブル

ケーブル - FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2299291



丸ケーブルセット、16ピンソケットコネクタx 2 (1:1接続) 、ケーブル長 : 0.5 m

パッシブモジュール - FLKM 16/AO/SI/DV - 2304445

アクセサリ

ケーブル - FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2299301



丸ケーブルセット、16ピンソケットコネクタx2 (1:1接続) 、ケーブル長 : 1 m

ケーブル - FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2299314



丸ケーブルセット、16ピンソケットコネクタx2 (1:1接続) 、ケーブル長 : 1.5 m

ケーブル - FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2299327



丸ケーブルセット、16ピンソケットコネクタx2 (1:1接続) 、ケーブル長 : 2 m

ケーブル - FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2299330



丸ケーブルセット、16ピンソケットコネクタx2 (1:1接続) 、ケーブル長 : 3 m

ケーブル - FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2299343



丸ケーブルセット、16ピンソケットコネクタx2 (1:1接続) 、ケーブル長 : 4 m

パッシブモジュール - FLKM 16/AO/SI/DV - 2304445

アクセサリ

ケーブル - FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299369



丸ケーブルセット、16ピンソケットコネクタx 2 (1:1接続) 、ケーブル長 : 8 m

ケーブル - FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299372



丸ケーブルセット、16ピンソケットコネクタx 2 (1:1接続) 、ケーブル長 : 10 m


ケーブル - FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



丸ケーブルアセンブリ、シールドなし、長さ指定可

図面

回路図

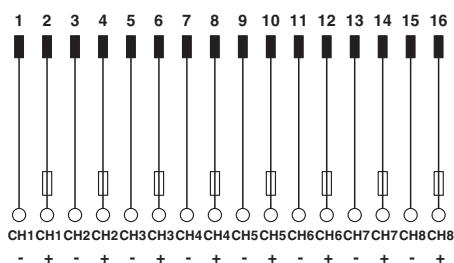

FLKM 16/AO/SI/DV接続構成