

# Rugged Outdoor Switch

販売事業者  
Rs-online



09-RS.1203.4022.M000



<https://rs-online.eao.com/component/09-RS.120...>

お客様の製品:



## 09-RS.1203.4022.M000 Rugged Outdoor Switch

### 前面

|             |         |
|-------------|---------|
| フロント寸法:     | Ø 39 mm |
| フロント形状:     | 丸形      |
| フロントベゼル 色:  | 黒       |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック  |
| フロントベゼル 形状: | レイズド    |

### 取付け

|       |         |
|-------|---------|
| デザイン: | レイズド    |
| 取付け穴: | Ø 30 mm |

### 操作・表示部分

|         |                 |
|---------|-----------------|
| レンズ 色:  | ジンクイエロー         |
| レンズ 素材: | プラスチック          |
| レンズ 照光: | 照光用             |
| レンズ 形状: | 凹形状             |
| レンズ 種類: | レイズド フロントベゼルより上 |
| シンボル:   | シンボル無し          |
| 照光 色:   | 赤               |
| 照光の形状:  | ドット             |

### 電気的特性

|     |      |
|-----|------|
| 接点: | 1 NO |
|-----|------|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 接点の種類:    | 磁気リードスイッチ        |
| 定格電圧:     | 24 V DC (LED) +4 |
| パワー (W):  | 10               |
| スイッチング定格: | 24 V DC @ 0,2 A  |
| 電氣的寿命:    | 操作回数100万回        |
| 熱電流 Ith:  | 0.2 A            |

#### 機械的特性

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 端子:       | 1.5 Series AMP Superseal 3 Pin Connector |
| 接点 材質:    | ロジウム/シルバー                                |
| スイッチング動作: | モメンタリ                                    |
| 機械的寿命:    | 操作回数100万回                                |
| 操作力:      | 25 N                                     |
| 操作トラベル:   | 5 mm ± 0.1 mm                            |
| 締め付けトルク:  | 2.5 ~ 3 Nm フィキシングナット                     |
| 重量:       | 0.04 kg                                  |

#### 周辺条件

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IP前面保護等級: | IP67 (ISO 20653)                                                                |
| IP保護等級:   | IP67背面 (ISO 20653)                                                              |
| 使用温度:     | - 20 ° C ~ + 100 ° C (DIN EN 60068-2-64)                                        |
| 保存温度:     | - 20 ° C ... + 100 ° C (DIN EN 60068-2-64)                                      |
| 耐振動性:     | 振動 TL80101 (2006-10) 第4.1.4章 試験の厳しさレベル3、DIN EN 60068-2-64に基づく試験条件、空間軸ごとに試験時間2時間 |
| 耐候性:      | 100サイクル (-20℃...+100℃)、高温で25分、低温レベルで20分を各25分間                                   |

#### 認証

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 認証:    | EMC (EN ISO 13766-1:2018), EMC (EN ISO 14982:2009) |
| 準拠:    | CE                                                 |
| REACH: | REACH compliant                                    |
| RoHS:  | RoHS compliant                                     |

## その他

簡単な説明:

Rugged Outdoor Switch, モメンタリ, 24 V DC @ 0,2 A, 24 V DC (LED) +4, 1 NO, 1.5 Series AMP Superseal 3 Pin Connector, 丸形, プラスチック, 赤, シンボル無し, ジンクイエロー


ハウジング 色:

黒

ハウジング 材質:


プラスチック

コンポーネント レイアウト:

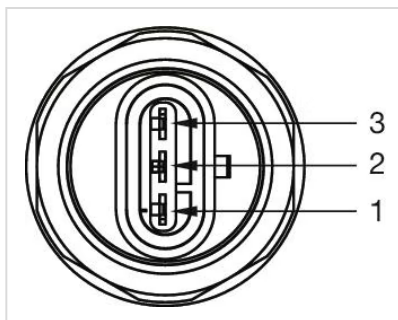

1 = Common +  
2 = Switch Out  
3 = LED - (non illuminated - blank)

マウントカットアウト:

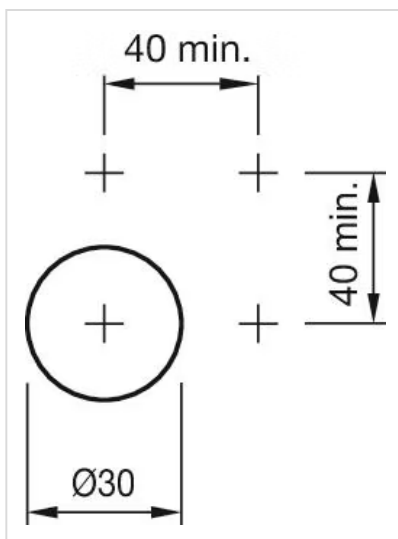

寸法図:

