
64196

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogen-Scheinwerferlampen für Lkw



Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

Technische Daten

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	85 / 80 W ¹⁾
Nennspannung	24 V
Prüfspannung	28.0 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3200 K
Lichtstrom	1900/1200 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 / ±15 %

Abmessungen & Gewicht

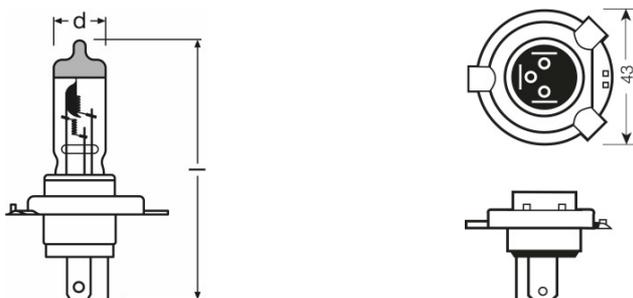

Länge	82.0 mm
Produktgewicht	24.20 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	170 / 350 h ¹⁾
Lebensdauer Tc	400 / 800 h ¹⁾

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P43t
--------------------------	------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H4
---------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	64196 75/70W 24
---------------	-----------------

Produktdatenblatt

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300016542	OSRA64196	8328060	4739964	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300016542	64196	Faltschachtel 1	47 mm x 47 mm x 70 mm	0.15 dm ³	31.00 g
4050300212272	64196	Bündel 10	239 mm x 70 mm x 96 mm	1.61 dm ³	312.00 g
4050300212289	64196	Versandschachtel 100	245 mm x 156 mm x 485 mm	18.54 dm ³	3570.00 g
4050300925868	64196	Blister 1	95 mm x 61 mm x 135 mm	0.78 dm ³	36.60 g
4008321142849	64196	Versandschachtel 10	119 mm x 145 mm x 335 mm	5.78 dm ³	466.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.